

5 - ① リピートタイ

標準グレード


屋内使用




材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2


常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

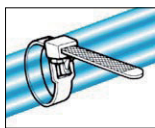

UL規格認定品
E64962

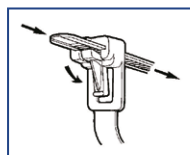

押すとカムが動き、ロックが外れます。

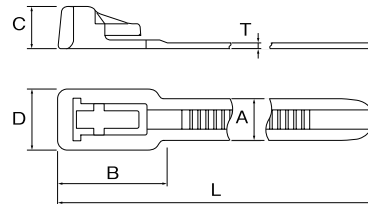

UL規格認定品以外の製品も含まれております。詳細はP26「UL取得製品一覧」をご参照ください。

カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由に行える再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使い頂けます。

Aインシュロックタイプ

スタンダードシリーズ

アウトサイドシリーズ

ABシリーズ

ヘビーデューティシリーズ

リピート

バナネルファイキングシリーズ

エンドレスシリーズ

メタルタイプ

グリフタイプ

スプレッドシリーズ

ラッパル

型番	Article-No.	色	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位*販売単位(本)	ケース入れ目(本)
			最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T			
RF100													
RF100	115-00044	黒	2.5	18	100	7.4	18.0	7.8	11.0	1.1	222.3 (22.67)	100	10,000
RF140													
RF140	115-00046	黒	2.5	32	140	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	10,000
RF140-N	115-00047	乳白	2.5	32	140	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	10,000
RF250													
RF250	115-00049	黒	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	5,000
RF250-BLU	115-00050	青	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	5,000
RF250-GRN	115-00051	緑	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	5,000
RF250-N	115-00054	乳白	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	5,000
RF250-RED	115-00056	赤	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	5,000
RF250-YLW	115-00058	黄	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	5,000

耐候グレード

屋外使用



色 黒


 
材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C



UL規格認定品
E64962

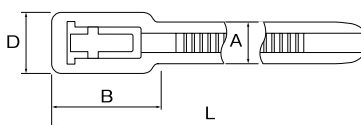

屋外で使用できるリピートタイです。結束後も簡単に取り外し、再利用することが可能です。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	包装単位*販売単位(本)	ケース入れ目(本)
		最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T			
RF100-W	115-00045	2.5	18	100	7.4	18.0	7.8	11.0	1.1	222.3 (22.67)	100	10,000
RF140-W	115-00048	2.5	32	140	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	10,000
RF250-W	115-00057	2.5	72	250	7.4	19.0	7.8	11.0	1.2	222.3 (22.67)	100	5,000