

7 ヘラダクト

標準グレード


屋内使用




色 白

材質 ポリプロピレン


常時使用温度範囲 -20°C~+70°C

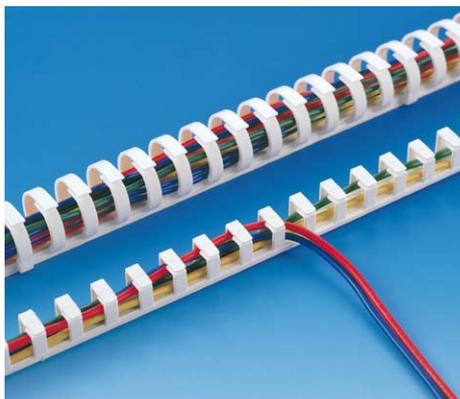

●HTC10タイプ

 

●HTC20
HTC30
HTC40タイプ

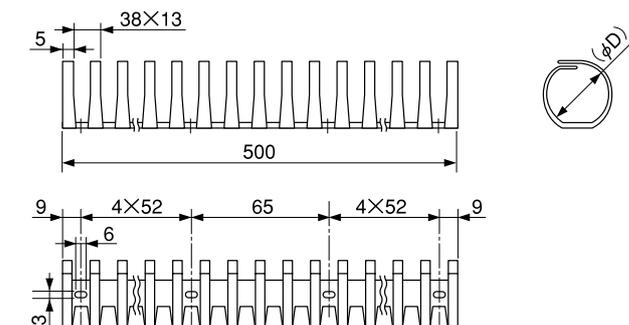

カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いので、電線の識別や分岐が簡単に行なえます。また、通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具等の配線にお使いください。

●ビス止め

型番	Article-No.	使用ビス	内径D (mm)	ケーブル径別 適用ケーブル本数			包装単位 *販売単位
				0.75 mm ²	1.50 mm ²	2.50 mm ²	
HTC10	164-10009	M3	9 x 11	9	6	4	500mm×10本
HTC20	164-20009	M3	φ20	32	22	14	500mm×10本
HTC30	164-30009	M3	φ30	67	50	34	500mm×10本
HTC40	164-40009	M3	φ40	-	81	60	500mm×10本

●粘着テープ〔粘着テープ構造：ポリエチレン(基材)、合成ゴム(粘着材)〕

型番	Article-No.	内径D (mm)	ケーブル径別 適用ケーブル本数			包装単位 *販売単位
			0.75 mm ²	1.50 mm ²	2.50 mm ²	
HTC10SK	164-10110	9 x 11	9	6	4	500mm×10本
HTC20SK	164-20110	φ20	32	22	14	500mm×10本
HTC30SK	164-30110	φ30	67	50	34	500mm×10本
HTC40SK	164-40110	φ40	-	81	60	500mm×10本

スライアル
チューブ

ヘラ
ケイン

自在
フッ
シユ
エッ
シ
ン
グ

エッ
シ
フ
ロ
テ
ク
タ
グ
ロ
メ
ット

ヘラ
ダクト

H
電線
保護
アクセ
サリ