

3

1 粘着剤付きエッジプロテクタ®

透明な粘着剤付き。パネルエッジにぴったり、簡単に取り付け可能

標準グレード

屋内使用

材質 ポリエチレン+合成ゴム系粘着剤


常時使用温度範囲 -20°C~+50°C

RoHS適合


HFハロゲンフリー



粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができ、施工品質の向上に貢献します。透明な粘着剤で、仕上がりが綺麗です。
 任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しております。
 リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りが付いた機能的な収納箱です。

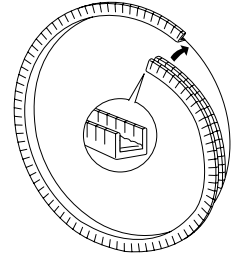


20m巻リール品

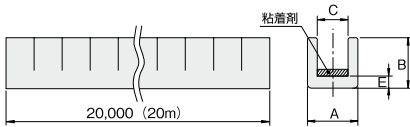

リールタイプ(箱入)

Article-No.	型番	色	適用パネル厚 (mm)	寸法 (mm)				販売単位 (m/巻)
				A	B	C	E	
251-06100	THA-012	乳白	1.2	3.3	4.8	1.2	1.0	20
251-06101	THA-012-B	黒	1.2	3.3	4.8	1.2	1.0	20
251-06102	THA-016	乳白	1.6	3.7	5.2	1.6	1.2	20
251-06103	THA-016-B	黒	1.6	3.7	5.2	1.6	1.2	20
251-06104	THA-024	乳白	2.3	4.4	5.2	2.3	1.2	20
251-06105	THA-024-B	黒	2.3	4.4	5.2	2.3	1.2	20
251-06106	THA-032	乳白	3.2	5.3	5.2	3.2	1.2	20
251-06107	THA-032-B	黒	3.2	5.3	5.2	3.2	1.2	20

250mmカット品

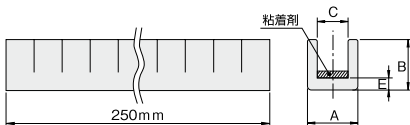

250mmカット品(袋入)

Article-No.	型番	色	適用パネル厚 (mm)	寸法 (mm)				販売単位 (本)	
				A	B	C	E	袋	ケース
251-06108	THA-016-250	乳白	1.6	3.7	5.2	1.6	1.2	50	2,500
251-06109	THA-016-B-250	黒	1.6	3.7	5.2	1.6	1.2	50	2,500
251-06110	THA-024-250	乳白	2.3	4.4	5.2	2.3	1.2	50	2,500
251-06111	THA-024-B-250	黒	2.3	4.4	5.2	2.3	1.2	50	2,500
251-06112	THA-032-250	乳白	3.2	5.3	5.2	3.2	1.2	50	2,500
251-06113	THA-032-B-250	黒	3.2	5.3	5.2	3.2	1.2	50	2,500

⚠️ ご注意

- ・開封後は、お早めにご使用いただき、保管する場合は埃などが付着しないよう袋、または箱に戻し、密閉することを推奨します。
- ・直射日光を避け、室内環境下で保管願います。
- ・被接着面の油分、水分、埃などは必ず除去してご使用ください。
- ・被接着面に強く押し付けてご使用ください。
- ・繰り返しのご使用は避けてください。
- ・特に冬場の貼付け作業の際は、粘着剤が固化して貼付けにくい場合がありますので、必要に応じて製品(粘着剤部)及び、被着体を温めてください。

電線保護
アクセサリー

スライラル
チューブ

編組スリーブ

エッジ保護

配線ダクト

電線保護
アクセサリー