

1

### 3 モジュージャック 中継アダプタJJ


ストレート配線用

Cat5E

常時使用温度範囲 -10℃~+60℃




ストレート配線

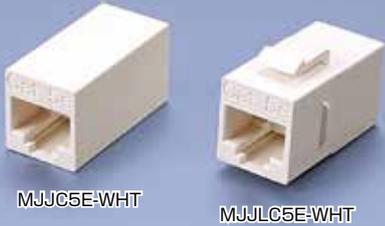


MJJJC5E-WHT

MJJLC5E-WHT

●MJJC5Eタイプ

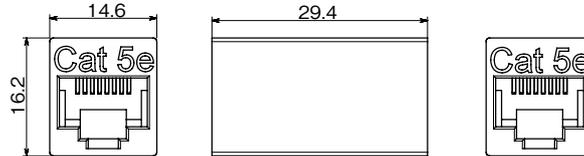

●MJJLC5Eタイプ

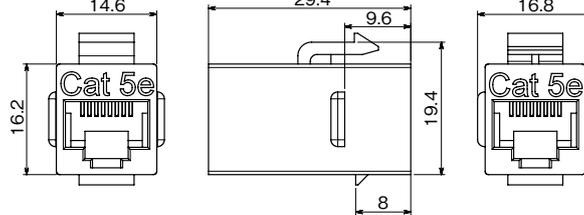

単位:mm

爪有り・無しタイプがあり、爪有りタイプ(MJJLC5E-WHT、MJJLC5E-B)は、JISプレート用アダプタMJMBS (P196ご参照)との組み合わせが可能です。

Article-No.	型番	色	仕様	推奨取付穴寸法(mm)	販売単位(個)
854-44426	MJJJC5E-B	黒	小型爪無しタイプ RJ45(8極) 中継アダプタ Cat5e	-	1
854-44427	MJJJC5E-WHT	白	小型爪無しタイプ RJ45(8極) 中継アダプタ Cat5e	-	1
854-44428	MJJLC5E-B	黒	小型爪有りタイプ RJ45(8極) 中継アダプタ Cat5e	穴寸法:14.7×19.3 板厚:1.2~1.45	1
854-44429	MJJLC5E-WHT	白	小型爪有りタイプ RJ45(8極) 中継アダプタ Cat5e	穴寸法:14.7×19.3 板厚:1.2~1.45	1

配線部材  
ネットワーク

LANコネクタ

プラスチックカバー  
プラグカバ

光ファイバー  
関連製品

配線部材  
ネットワーク


1

### 4 シールド付き 中継アダプタJJ

シールド付きモジュラープラグの中継に

Cat5E

常時使用温度範囲 -10℃~+60℃

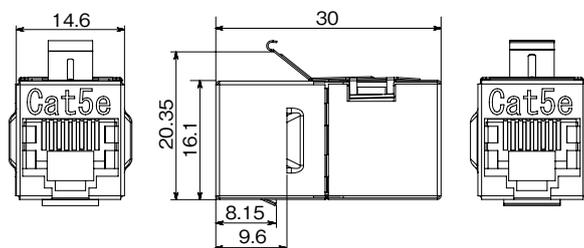

単位:mm

シールド機能付きのRJ45中継アダプタです。本体は、ニッケルメッキを施した銅合金のシェルがハウジングされ、ジャック内側まで覆われるため、シールド付きモジュラープラグを挿入し、アースを取ることが可能です。

Article-No.	型番	仕様	推奨取付穴寸法(mm)	販売単位(個)
854-44446	MJJLSC5E-WHT	小型爪有りタイプ RJ45(8極) 中継アダプタ Cat5e	穴寸法:14.7×19.3 板厚:1.2~1.45	1