
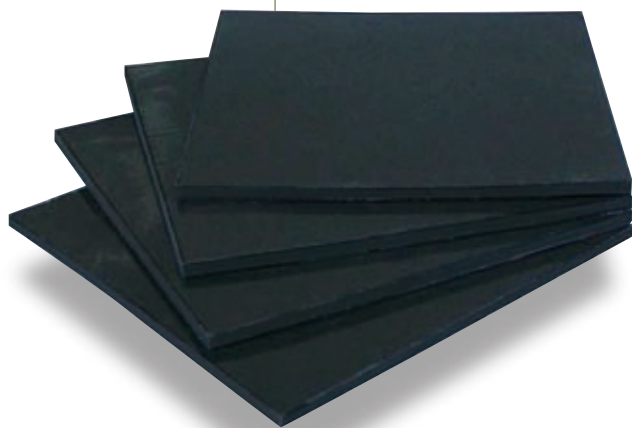


ノンブレンタックゲルは、アンカー施

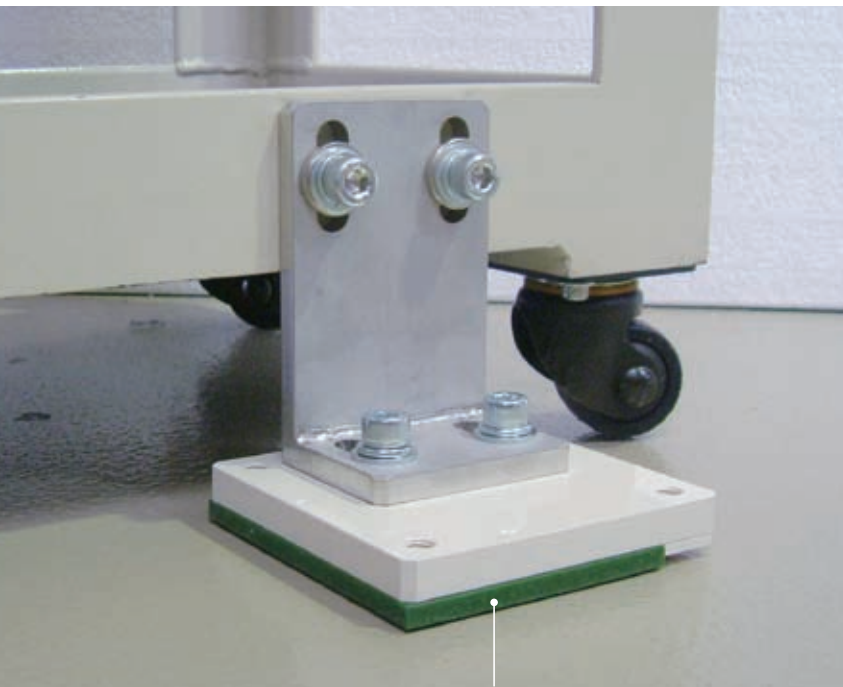

- 1 強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。
- 2 粘着性能が長期間落ちず、繰り返し使用できます。
- 3 溶けません(加水分解)ので、対象物を汚しません。対象物を傷つけません。

■仕様

サイズ	Aタイプ(100×100mm)/ Bタイプ(フリーカット大判 400×400mm)
厚み	3mm/5mm

※ハサミ、トムソン型による打ち抜きにより、自由な大きさにカットできます。

■型式

NTG -

A:シート外形100×100mm t3:シート厚み3mm
B:シート外形400×400mm t5:シート厚み5mm

(例)Aタイプ(100×100mm)、厚み3mmの場合
NTGA-t3となります。

アンカーレス耐震固定

従来は、防水処理・対薬処理のフロアーに耐震固定を行う場合、フロアーにアンカーボルトを埋め込む必要がありました。(図1)

ノンブレンタックゲルは、強力な粘着性を持っているため、アンカーを施工しなくても十分な耐震強度を確保した固定が可能です。(図2)

そのため、アンカーからの床下への浸食もなくなり、装置移動時のアンカーの撤去も不要です。

さらに、装置移動時には「アンカーレス耐震固定」を外すことができるため、床を傷つけません。

