

스탠다드 조오 • 바이스 용
EH 23231.



제품 설명

재질

- 플런저
- 열처리 스틸, 유도전류 경화처리


몸체

- 표면-경화처리 스틸
- 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리
- 열처리 스틸
- 공구강

더 많은 정보

참조
체결 나사 포함 배송

그림

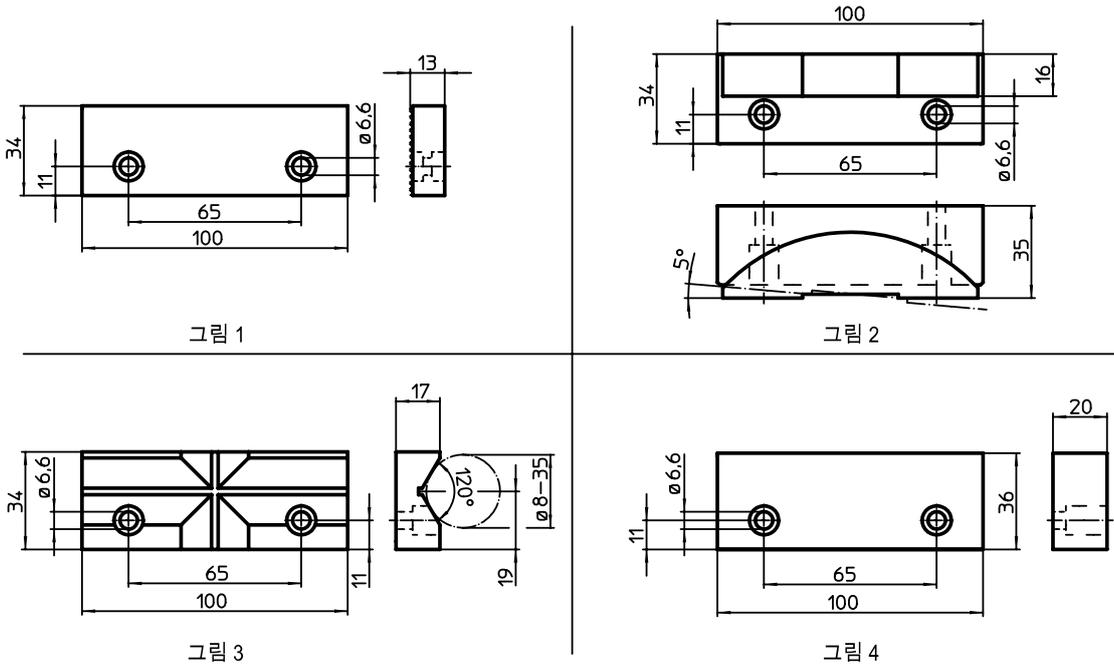

주문 정보

기본 치수 [mm]	중량 [g]	부품번호.
양면 조오, 매끈한/날린 스틸 도구 - 그림 1		
100	320	23231.0020
플로팅 조오, 열처리 스틸 몸체, 열처리 스틸 플런저, 유도 강화 처리 - 그림 2		
100	790	23231.0021
표면 경화처리 스틸 몸체의 V-클램핑 조, 표면 경화처리 - 그림 3		
100	340	23231.0022
클램핑 조오, 표면 경화처리 스틸로 된 부드러운 형 - 그림 4		
100	530	23231.0023

적용 예

