

교환식 죠오 • 바이스 용, 풀-다운(Pull-down) 효과

EH 23231.



제품 설명

재질

몸체

- 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리
- 열처리 스틸, 강화 처리

롤러

- 냉간 처리 스틸, 강화처리

조립

고정용 부품(베이스 써포트)(그림 1) 은 클램핑 바이스에 고정하며, 일반적으로 스크류와

함께 배송된다. 교환식 죠오는 2개의 영구 자석에 부착된다. 이것은 수작업으로 교체하거나 삽입 할 수 있다.

조립 / 분해 설명 :


1. 수동으로 죠오를 끌어올려서 정렬 핀이 슬롯에 닿게끔 조정한다.
2. 죠오를 측면으로 비틀어 제거한다.
3. 새로운 죠오를 삽입할 수 있다.

더 많은 정보

참조

체결 나사 포함 배송

그림

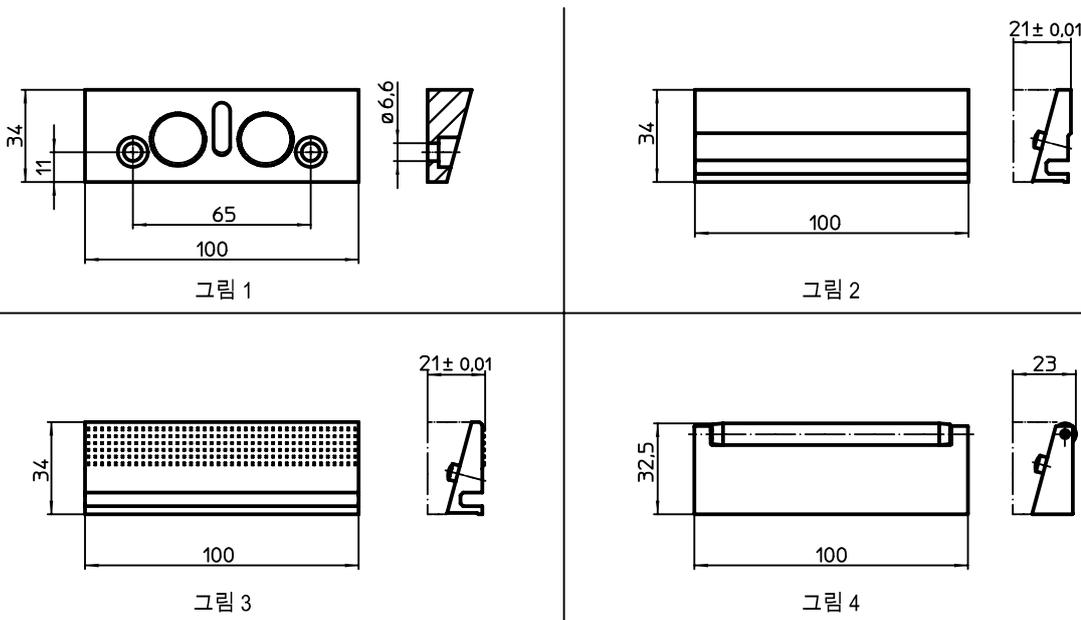

주문 정보

기본 치수 [mm]	부품번호	중량 [g]
표면-경화처리 스틸, 베이스 써포트 - 그림 1 100	23231.0030	290
교환 가능식 죠오, 민자형 표면-경화처리 스틸 - 그림 2 100	23231.0031	200
교환 가능식 죠오, 홈이 있는 형 표면-경화처리 스틸 - 그림 3 100	23231.0032	195
롤러가 있는 교환식 죠오 (몸체: 열처리 스틸, 강화 처리 / 롤러: 냉간 처리 스틸, 강화 처리) - 그림 4 100	23231.0033	270

적용 예

