

클램핑 장치 "actima"  
EH 23260.



제품 설명

재질

케이스  
 ■ 플라스틱, 검은색

몸체  
 ■ 스틸, 흑색처리

볼 손잡이  
 ■ 열가소성 수지(플라스틱) (PF 31) DIN 7708, RAL 3003과 유사한 빨간색


액세서리

■ 스틸, 흑색처리


작동

컴팩트한 클램핑 부품으로써 압력 슬리브의 회전에 따라서 밀거나 당김 기능을 전환할 수 있음. 이동 거리는 10mm 이며, 2mm의 짧은 클램프 내 어느 위치에서도 자체적으로 잠글 수 있음. 최대 클램핑력 허용치는 4.9 kN.

그림

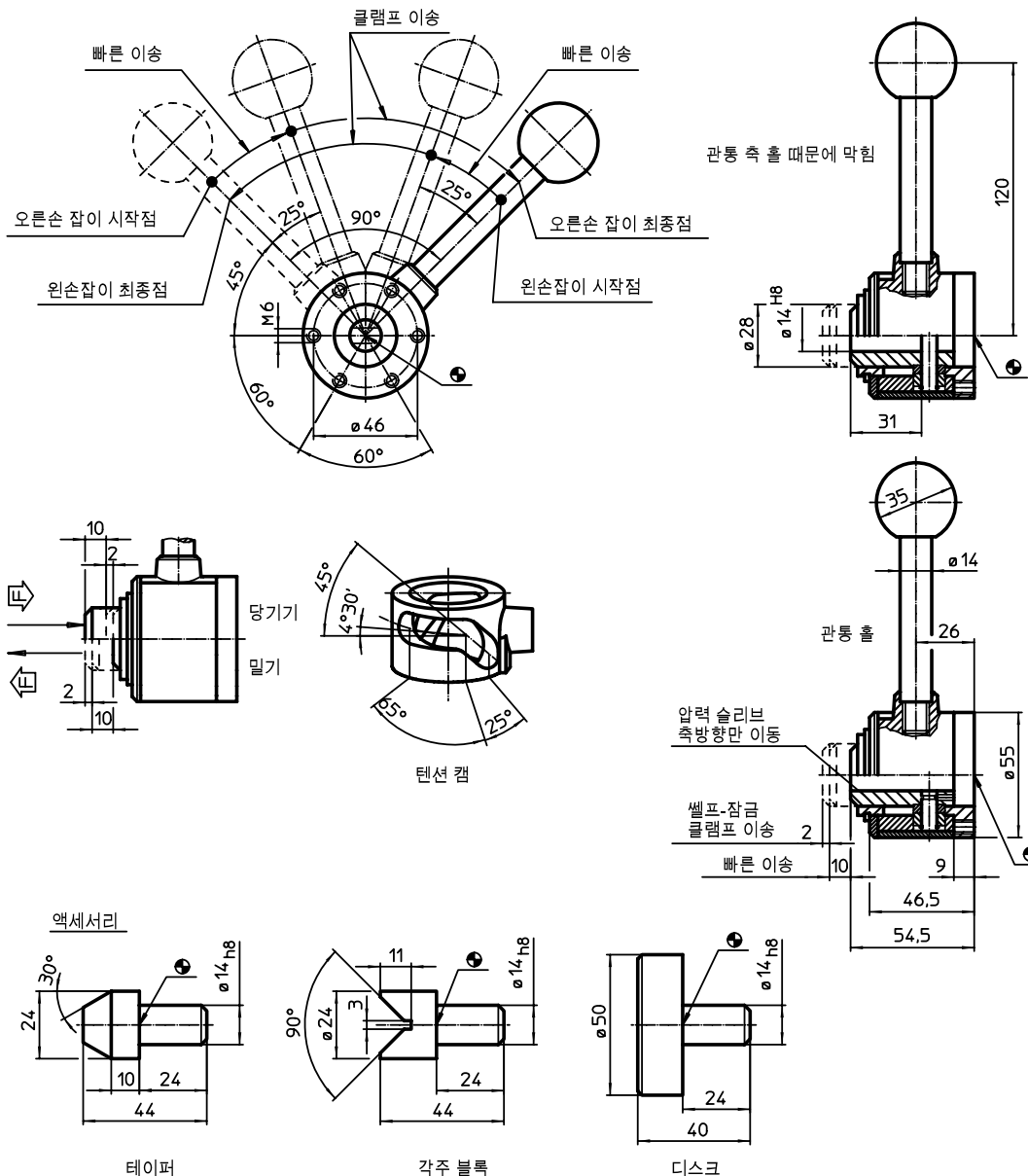

주문 정보

이동 경로 [mm]	s 클램핑 스트록 [mm]	클램핑력 최대 [kN]	 [g]	부품번호.	
보어안의 가로 축/오른쪽으로 밀기 / 왼쪽으로 당기기	10	2	4,9	751	23260.0002
보어안의 가로 축/왼쪽으로 밀기 / 오른쪽으로 당기기	10	2	4,9	749	23260.0004

