

편심 클램프

EH 23410.



제품 설명

편심 레버는 세레이션에 의해 가장 적합한 위치에 맞춰질 수 있다. 와셔를 제거함으로써 편심 클램프는 무한히 조절 가능한 멈춤 장치로도 사용될 수 있다.

재질

몸체

- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
- 스테인레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

나사

- 스틸, 경화처리, 흑색처리
- 스테인레스 스틸 1.4021, 열처리, 니켈 도금

붙 손잡이

- 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

더 많은 정보

참조

왼쪽 방향 회전 타입은 별도 요청에 따라 공급 가능합니다.

그림

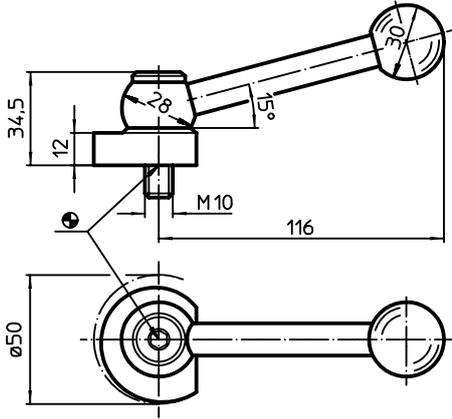


그림 1




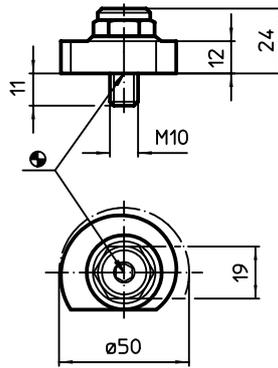


그림 2

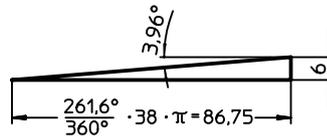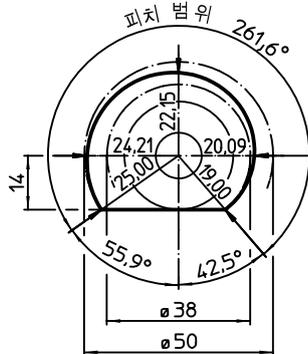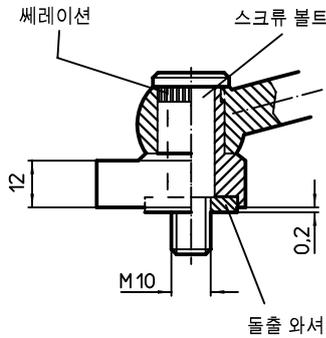

주문 정보

	[g]	부품번호.	
		스틸	스테인레스 스틸
클램핑 레버 있음 - 그림 1	317	23410.0050	23410.0051
클램핑 나사 있음 - 그림 2	159	23410.0150	23410.0151