

높이 조절 바
EH 23310.



제품 설명

다운 회전 클램프 EH 23310. 의 높이를 조절

재질

- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

그림

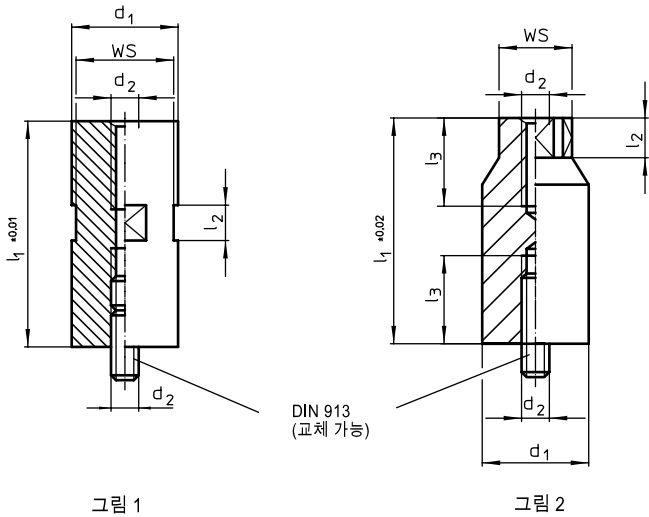


그림 1

그림 2

주문 정보

시스템	d ₁ h9	치수			WS [mm]	[g]	부품번호.
		l ₁ ±0,01	d ₂	l ₂			
그림 1							
V40	25	20	M 8	10	22	71	23310.0125
		40	M 8	20	22	139	23310.0126
		80	M 8	20	22	292	23310.0127
V70/L12	40	35	M12	20	36	319	23310.0140
		70	M12	20	36	644	23310.0141
		140	M12	20	36	1325	23310.0142
L16	40	35	M16	20	36	318	23310.0145
		70	M16	20	36	634	23310.0146
		140	M16	20	36	1307	23310.0147
V70/L12	60	35	M12	20	55	755	23310.0160
		70	M12	20	55	1460	23310.0161
		140	M12	20	55	3034	23310.0162
L16	60	35	M16	20	55	438	23310.0165
		70	M16	20	55	1493	23310.0166
		140	M16	20	55	3016	23310.0167

적용 예

