

■ 銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

● 材質・処理

項目	材質	処理
プラグケース	ポリカーボネート樹脂	透明
端子	りん青銅	金めっき


適合ケーブル	
導体径	銅箔又は、AWG26相当
絶縁体径	$\phi 0.9 \sim \phi 1.0$

● 電気性能


項目	条件	規格
電流容量	1ピン当たり	0.5A
定格電圧	1ピン当たり	AC125V
絶縁抵抗	DC100Vにて	100 M Ω 以上
耐電圧	規格値にて1分間	AC500Vr.m.s

● TM4P-44P


極数	HRS No.	製品番号	RoHS
4	CL222-0279-3	TM4P-44P	○

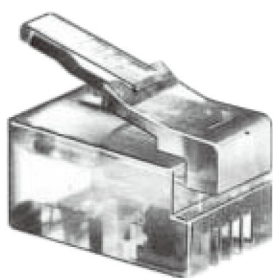

(梱包単位：100個)

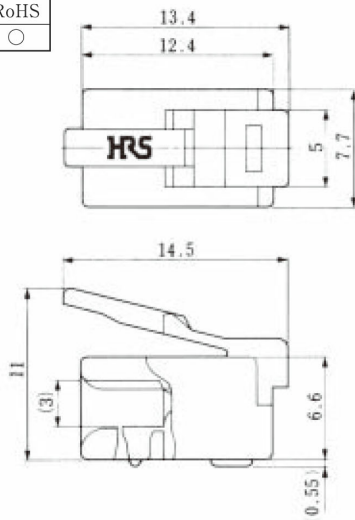


適合ケーブル断面


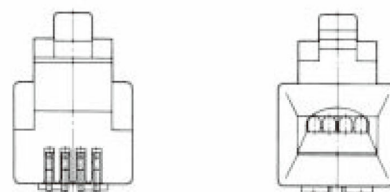


● TM4P-6*P


極数	HRS No.	製品番号	RoHS
4	CL222-0280-2	TM4P-64P	○
6	CL222-0281-5	TM4P-66P	

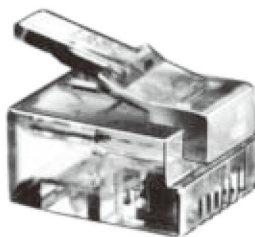


(梱包単位：100個)

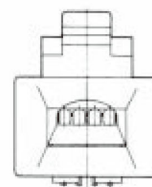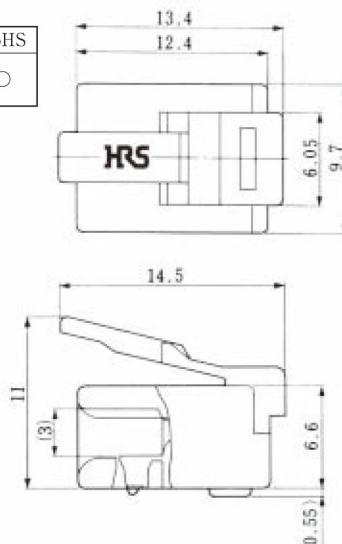

TM4P-64P

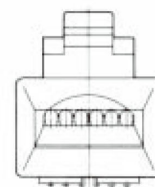

TM4P-66P

 

適合ケーブル断面

(注) 図はTM4P-64Pとなります。□