
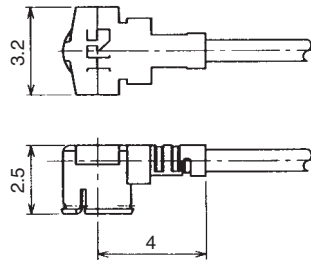


■プラグ

●L曲りプラグ

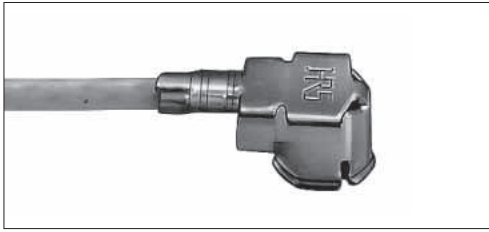


ケーブル結線後状態図



項目	製品番号	HRS No.	ケーブルタイプ	RoHS
L曲りプラグ	E. FL-LP-040	CL331-0401-4-01	φ 0.81ケーブル	○
L曲りプラグ	E. FL-LP-066	CL331-0402-7-01	φ 1.32ケーブル	

■レセプタクル

●ストレートレセプタクル

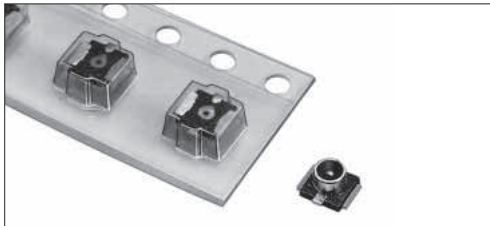

- (注1) レセプタクル(01)仕様の販売数量は1パック(100個入)単位ですので、パック単位でご注文下さい。
 (注2) レセプタクル(10)仕様の販売数量は1リール(2,500個巻)単位ですので、リール単位でご注文下さい。

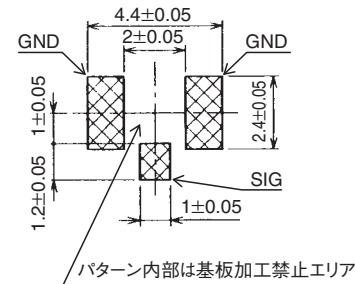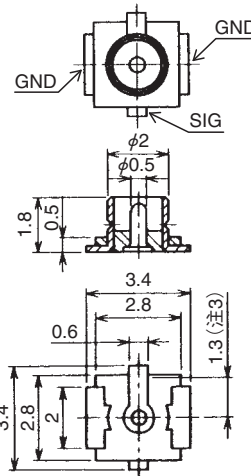


■推奨基板パターン図



(注3) 中心端子にモールドの樹脂がかかる許容値。

製品番号	HRS No.	販売数量	RoHS
E. FL-R-SMT(01)	CL331-0421-1-01	パック販売(1パック100個入)	○
E. FL-R-SMT(10)	CL331-0421-1-10	リール販売(1リール2,500個巻)	

●L曲りレセプタクル

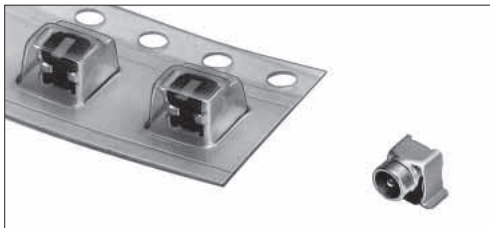

- (注1) レセプタクル(01)仕様の販売数量は1パック(100個入)単位ですので、パック単位でご注文下さい。
 (注2) レセプタクル(10)仕様の販売数量は1リール(2,500個巻)単位ですので、リール単位でご注文下さい。

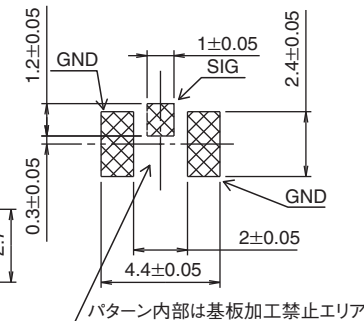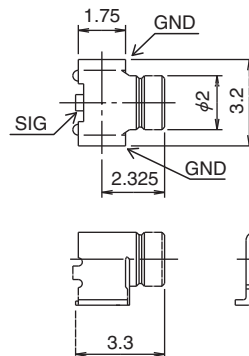

■推奨基板パターン図

製品番号	HRS No.	販売数量	RoHS
E. FL-LR-SMT(01)	CL331-0422-4-01	パック販売(1パック100個入)	○
E. FL-LR-SMT(10)	CL331-0422-4-10	リール販売(1リール2,500個巻)	