

# CSB-E


●黄銅スペーサー (中空 六角) ●Brass spacer (Hollow tube Hexagonal) ●黄銅隔離柱 (管型 六角)

スペーサー  
の選定

- 1 黄銅  
スペーサー
- 2 ジュラコン  
スペーサー
- 3 ステンレス  
スペーサー
- 4 スチール  
スペーサー
- 5 PPS  
スペーサー
- 6 PBT  
スペーサー
- 7 エコ  
スペーサー
- 8 アルミ  
スペーサー
- 9 ベーク  
スペーサー
- 10 ナイロン/ニ  
ースペーサー
- 11 ピーク  
スペーサー
- 12 ABS  
スペーサー
- 13 LED取付  
スペーサー
- 14 D-Sub取付  
スペーサー
- 15 PTFE  
スペーサー
- 16 セラミックス/ガス  
スペーサー
- 17 チタン  
スペーサー
- 18 ボリカーボネート  
スペーサー
- 19 ガラエボ  
スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用  
端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子  
取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替  
端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス  
パーツ
- 34 インサート  
ナット
- 35 ローレット  
ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー  
保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂  
ワッシャー
- 41 金属  
ワッシャー
- 42 樹脂  
ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/  
ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/  
ボルト/  
ナット/ワッシャー

## 仕様

- ・材質/快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品

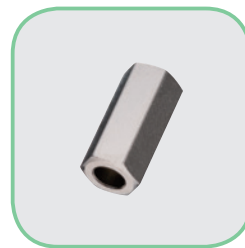

CSB-300E (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	3	CSB-303E		9.5	CSB-309.5E	22	CSB-322E
	3.5	CSB-303.5E		10	CSB-310E	23	CSB-323E
	4	CSB-304E		11	CSB-311E	24	CSB-324E
	4.5	CSB-304.5E		12	CSB-312E	25	CSB-325E
	5	CSB-305E		13	CSB-313E	26	CSB-326E
	5.5	CSB-305.5E		14	CSB-314E	27	CSB-327E
	6	CSB-306E		15	CSB-315E	28	CSB-328E
	6.5	CSB-306.5E		16	CSB-316E	29	CSB-329E
	7	CSB-307E		17	CSB-317E	30	CSB-330E
	7.5	CSB-307.5E		18	CSB-318E	35	CSB-335E
8	CSB-308E		19	CSB-319E	40	CSB-340E	
8.5	CSB-308.5E		20	CSB-320E	45	CSB-345E	
9	CSB-309E		21	CSB-321E	50	CSB-350E	

ご注文個数 50個〜

CSB-400E (M=4用)		L	品番	L	品番	L	品番
	3	CSB-403E		9.5	CSB-409.5E	22	CSB-422E
	3.5	CSB-403.5E		10	CSB-410E	23	CSB-423E
	4	CSB-404E		11	CSB-411E	24	CSB-424E
	4.5	CSB-404.5E		12	CSB-412E	25	CSB-425E
	5	CSB-405E		13	CSB-413E	26	CSB-426E
	5.5	CSB-405.5E		14	CSB-414E	27	CSB-427E
	6	CSB-406E		15	CSB-415E	28	CSB-428E
	6.5	CSB-406.5E		16	CSB-416E	29	CSB-429E
	7	CSB-407E		17	CSB-417E	30	CSB-430E
	7.5	CSB-407.5E		18	CSB-418E	35	CSB-435E
8	CSB-408E		19	CSB-419E	40	CSB-440E	
8.5	CSB-408.5E		20	CSB-420E	45	CSB-445E	
9	CSB-409E		21	CSB-421E	50	CSB-450E	

ご注文個数 50個〜