


CQB-E

●黄銅スペーサー (中空 四角) ●Brass spacer (Hollow tube Square) ●黄銅隔離柱 (管型 四角)

仕様

- ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品

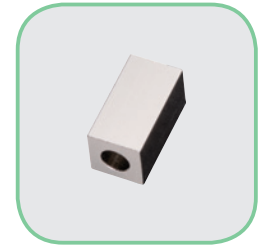

CQB-300E (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CQB-301E	10	CQB-310E	19	CQB-319E	
	2	CQB-302E	11	CQB-311E	20	CQB-320E	
	3	CQB-303E	12	CQB-312E	25	CQB-325E	
	4	CQB-304E	13	CQB-313E	30	CQB-330E	
	5	CQB-305E	14	CQB-314E	35	CQB-335E	
	6	CQB-306E	15	CQB-315E	40	CQB-340E	
	7	CQB-307E	16	CQB-316E	45	CQB-345E	
	8	CQB-308E	17	CQB-317E	50	CQB-350E	
	9	CQB-309E	18	CQB-318E			

ご注文個数 50個～

CQB-400E (M=4用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CQB-401E	10	CQB-410E	19	CQB-419E	
	2	CQB-402E	11	CQB-411E	20	CQB-420E	
	3	CQB-403E	12	CQB-412E	25	CQB-425E	
	4	CQB-404E	13	CQB-413E	30	CQB-430E	
	5	CQB-405E	14	CQB-414E	35	CQB-435E	
	6	CQB-406E	15	CQB-415E	40	CQB-440E	
	7	CQB-407E	16	CQB-416E	45	CQB-445E	
	8	CQB-408E	17	CQB-417E	50	CQB-450E	
	9	CQB-409E	18	CQB-418E			

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ルネースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミック・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料