

●セットスペーサー（ビス突出型） ●POM set-spacer ●組套隔離柱（螺钉突出型）

### 仕様

- 本体
  - ・材質 / ジュラコン (POM)
  - ・色 / 乳白色
  - ・熱変形温度 / 1.82MPa...110°C
  - ・UL規格 / UL94-HB (材料)
- セットワッシャー
  - ・材質 / ジュラコン (POM)
  - ・RoHS対応製品

※スペーサーとワッシャーをセットで納入します。



ST-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>セットワッシャー # DDS-0243-05</p>	3	ST-2003					
	4	ST-2004					
	5	ST-2005					
	6	ST-2006					
	7	ST-2007					
	8	ST-2008					
	9	ST-2009					
	10	ST-2010					

ご注文個数 50個～

ST-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>セットワッシャー # DDS-2655-08</p>	3	ST-2603		15	ST-2615		
	4	ST-2604					
	5	ST-2605					
	6	ST-2606					
	7	ST-2607					
	8	ST-2608					
	9	ST-2609					
	10	ST-2610					
	12	ST-2612					

ご注文個数 50個～

ST-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>セットワッシャー # DDS-0306-08</p>	3	ST-303		15	ST-315		
	4	ST-304					
	5	ST-305					
	6	ST-306					
	7	ST-307					
	8	ST-308					
	9	ST-309					
	10	ST-310					
	12	ST-312					

ご注文個数 50個～


### 用途



## ST ●セットスペーサー（ビス突出型）

セットスペーサーは基板にスペーサーと取付ビスをワンタッチで組込む商品です。

- ・配線済基板の回路保護、回路チェック
- ・補修用基板の施工地の準備（現地にビス等を準備不要）
- ・子基板の組立合理化（ワンタッチで組立...工具不要）

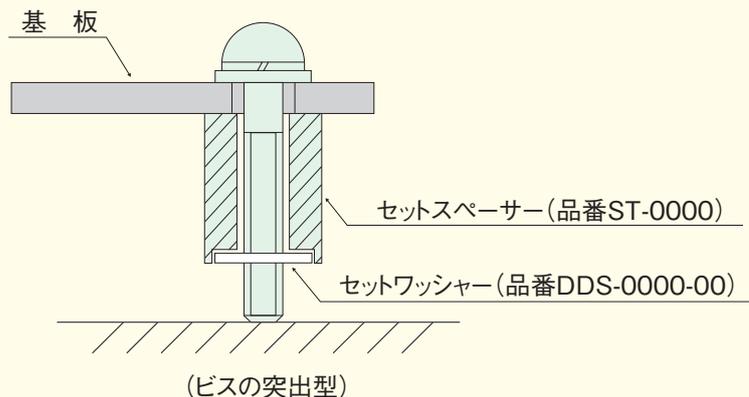

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレニースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44