

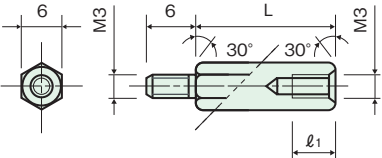
BSU-U

●ステンレス316スペーサー (六角) ●SUS316 spacer (Hexagonal) ●不锈钢316隔离柱 (六角)

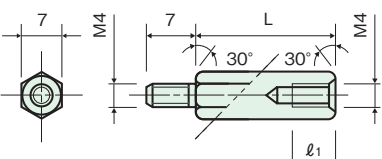
仕様

- ・材質/ステンレス鋼 (SUS316)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品

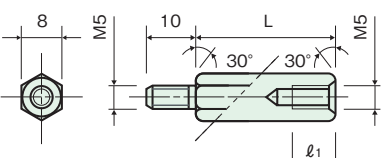


| BSU-300U (M=3 ピッチ0.5) | | L | 品番 | ℓ ₁ | L | 品番 | ℓ ₁ | L | 品番 | ℓ ₁ |
|---|------------|------------|----|----------------|------------|-----|----------------|----------|----|----------------|
|  | 4 | BSU-304U | 2 | 14 | BSU-314U | 6 | 29 | BSU-329U | 6 | |
| | 4.5 | BSU-304.5U | 2 | 15 | BSU-315U | 6 | 30 | BSU-330U | 6 | |
| | 5 | BSU-305U | 3 | 16 | BSU-316U | 6 | 35 | BSU-335U | 6 | |
| | 5.5 | BSU-305.5U | 3 | 16.5 | BSU-316.5U | 6 | 40 | BSU-340U | 6 | |
| | 6 | BSU-306U | 4 | 17 | BSU-317U | 6 | 45 | BSU-345U | 6 | |
| | 6.5 | BSU-306.5U | 4 | 17.5 | BSU-317.5U | 6 | 50 | BSU-350U | 6 | |
| | 7 | BSU-307U | 5 | 18 | BSU-318U | 6 | 55 | BSU-355U | 6 | |
| | 7.5 | BSU-307.5U | 5 | 19 | BSU-319U | 6 | 60 | BSU-360U | 6 | |
| | 8 | BSU-308U | 6 | 20 | BSU-320U | 6 | 65 | BSU-365U | 6 | |
| | 8.5 | BSU-308.5U | 6 | 21 | BSU-321U | 6 | 70 | BSU-370U | 6 | |
| | 9 | BSU-309U | 6 | 22 | BSU-322U | 6 | 75 | BSU-375U | 6 | |
| | 9.5 | BSU-309.5U | 6 | 23 | BSU-323U | 6 | 80 | BSU-380U | 6 | |
| | 10 | BSU-310U | 6 | 24 | BSU-324U | 6 | 85 | BSU-385U | 6 | |
| 11 | BSU-311U | 6 | 25 | BSU-325U | 6 | 90 | BSU-390U | 6 | | |
| 12 | BSU-312U | 6 | 26 | BSU-326U | 6 | 95 | BSU-395U | 6 | | |
| 12.5 | BSU-312.5U | 6 | 27 | BSU-327U | 6 | 100 | BSU-3100U | 6 | | |
| 13 | BSU-313U | 6 | 28 | BSU-328U | 6 | | | | | |

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2

| BSU-400U (M=4 ピッチ0.7) | | L | 品番 | ℓ ₁ | L | 品番 | ℓ ₁ | L | 品番 | ℓ ₁ |
|---|----|----------|-----|----------------|----------|----|----------------|-----------|----|----------------|
|  | 6 | BSU-406U | 3.5 | 19 | BSU-419U | 8 | 40 | BSU-440U | 8 | |
| | 7 | BSU-407U | 4.5 | 20 | BSU-420U | 8 | 45 | BSU-445U | 8 | |
| | 8 | BSU-408U | 5.5 | 21 | BSU-421U | 8 | 50 | BSU-450U | 8 | |
| | 9 | BSU-409U | 6 | 22 | BSU-422U | 8 | 55 | BSU-455U | 8 | |
| | 10 | BSU-410U | 7 | 23 | BSU-423U | 8 | 60 | BSU-460U | 8 | |
| | 11 | BSU-411U | 8 | 24 | BSU-424U | 8 | 65 | BSU-465U | 8 | |
| | 12 | BSU-412U | 8 | 25 | BSU-425U | 8 | 70 | BSU-470U | 8 | |
| | 13 | BSU-413U | 8 | 26 | BSU-426U | 8 | 75 | BSU-475U | 8 | |
| | 14 | BSU-414U | 8 | 27 | BSU-427U | 8 | 80 | BSU-480U | 8 | |
| | 15 | BSU-415U | 8 | 28 | BSU-428U | 8 | 85 | BSU-485U | 8 | |
| | 16 | BSU-416U | 8 | 29 | BSU-429U | 8 | 90 | BSU-490U | 8 | |
| | 17 | BSU-417U | 8 | 30 | BSU-430U | 8 | 95 | BSU-495U | 8 | |
| | 18 | BSU-418U | 8 | 35 | BSU-435U | 8 | 100 | BSU-4100U | 8 | |

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2

| BSU-500U (M=5 ピッチ0.8) | | L | 品番 | ℓ ₁ | L | 品番 | ℓ ₁ | L | 品番 | ℓ ₁ |
|---|----|----------|----|----------------|----------|----|----------------|-----------|----|----------------|
|  | 8 | BSU-508U | 5 | 45 | BSU-545U | 10 | 95 | BSU-595U | 10 | |
| | 10 | BSU-510U | 7 | 50 | BSU-550U | 10 | 100 | BSU-5100U | 10 | |
| | 12 | BSU-512U | 9 | 55 | BSU-555U | 10 | 110 | BSU-5110U | 10 | |
| | 15 | BSU-515U | 10 | 60 | BSU-560U | 10 | 120 | BSU-5120U | 10 | |
| | 18 | BSU-518U | 10 | 65 | BSU-565U | 10 | 125 | BSU-5125U | 10 | |
| | 20 | BSU-520U | 10 | 70 | BSU-570U | 10 | 130 | BSU-5130U | 10 | |
| | 25 | BSU-525U | 10 | 75 | BSU-575U | 10 | 140 | BSU-5140U | 10 | |
| | 30 | BSU-530U | 10 | 80 | BSU-580U | 10 | 150 | BSU-5150U | 10 | |
| | 35 | BSU-535U | 10 | 85 | BSU-585U | 10 | | | | |
| | 40 | BSU-540U | 10 | 90 | BSU-590U | 10 | | | | |

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65~100迄±0.2 L=110より±0.3

ご注文個数 10個~

ご注文個数 10個~

ご注文個数 10個~

※ステンレス316スペーサーは耐酸・耐薬品性にすぐれたハイグレードなステンレス鋼を使用しています。スペーサー本体にHの記号を刻印しています。

刻印(クワ型マーク)



商標登録済

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ホルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料