

ARP


●PPSスペーサー (丸型) ●PPS spacer (Round) ●PPS隔離柱 (圆柱型)

スペーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/ニ
スペーサー
- 11 ピーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス/ガス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエポ
スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用
端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子
取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替
端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス
パーツ
- 34 インサート
ナット
- 35 ローレット
ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー
保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂
ワッシャー
- 41 金属
ワッシャー
- 42 樹脂
ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー

・材 質／ポリフェニレンサルファイド (PPS)
 ・色 /茶
 ・熱変形温度／1.82MPa…112℃
 ・U L 規 格／UL94V-0相当 (材料)
 ・RoHS対応製品

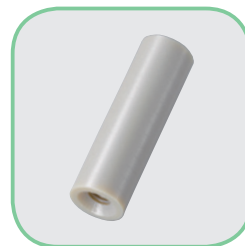

ARP-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)	L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁
	<p>φ5 M2.6 L M2.6 ℓ₁ ℓ₁</p> <p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 L=20までネジ下穴貫通</p>	3	ARP-2603	全ネジ	9.5	ARP-2609.5	全ネジ	19	ARP-2619
3.5		ARP-2603.5	//	10	ARP-2610	//	20	ARP-2620	全ネジ
4		ARP-2604	//	11	ARP-2611	//	21	ARP-2621	5
4.5		ARP-2604.5	//	12	ARP-2612	//	22	ARP-2622	5
5		ARP-2605	//	12.5	ARP-2612.5	//	23	ARP-2623	5
5.5		ARP-2605.5	//	13	ARP-2613	//	24	ARP-2624	5
6		ARP-2606	//	14	ARP-2614	//	25	ARP-2625	5
6.5		ARP-2606.5	//	15	ARP-2615	//	26	ARP-2626	5
7		ARP-2607	//	16	ARP-2616	//	27	ARP-2627	5
7.5		ARP-2607.5	//	16.5	ARP-2616.5	//	28	ARP-2628	5
8		ARP-2608	//	17	ARP-2617	//	29	ARP-2629	5
8.5		ARP-2608.5	//	17.5	ARP-2617.5	//	30	ARP-2630	5
9		ARP-2609	全ネジ	18	ARP-2618	全ネジ			

ご注文個数 50個～