

# CE-N

●エコスペーサー (中空) ●BZ5 brass spacer (Hollow tube) ●环保隔离柱 (管型)


- スペーサーの選定
- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー

## 仕様

- ・材質/鉛レス快削黄銅 (ビスマス系)
- ・処理/ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品




| 品番  | CE-2000N (M=2用) |    | 品番  | CE-2006N   |    | 品番 | CE-2012N |    |
|-----|-----------------|----|-----|------------|----|----|----------|----|
|     | L               | 品番 |     | L          | 品番 |    | L        | 品番 |
| 1   | CE-2001N        |    | 6   | CE-2006N   |    | 12 | CE-2012N |    |
| 1.5 | CE-2001.5N      |    | 6.5 | CE-2006.5N |    | 13 | CE-2013N |    |
| 2   | CE-2002N        |    | 7   | CE-2007N   |    | 14 | CE-2014N |    |
| 2.5 | CE-2002.5N      |    | 7.5 | CE-2007.5N |    | 15 | CE-2015N |    |
| 3   | CE-2003N        |    | 8   | CE-2008N   |    | 16 | CE-2016N |    |
| 3.5 | CE-2003.5N      |    | 8.5 | CE-2008.5N |    | 17 | CE-2017N |    |
| 4   | CE-2004N        |    | 9   | CE-2009N   |    | 18 | CE-2018N |    |
| 4.5 | CE-2004.5N      |    | 9.5 | CE-2009.5N |    | 19 | CE-2019N |    |
| 5   | CE-2005N        |    | 10  | CE-2010N   |    | 20 | CE-2020N |    |
| 5.5 | CE-2005.5N      |    | 11  | CE-2011N   |    |    |          |    |

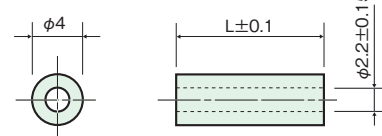


ご注文個数 50個～

| 品番  | CE-2600N (M=2.6用) |    | 品番  | CE-2606N   |    | 品番 | CE-2612N |    |
|-----|-------------------|----|-----|------------|----|----|----------|----|
|     | L                 | 品番 |     | L          | 品番 |    | L        | 品番 |
| 1   | CE-2601N          |    | 6   | CE-2606N   |    | 12 | CE-2612N |    |
| 1.5 | CE-2601.5N        |    | 6.5 | CE-2606.5N |    | 13 | CE-2613N |    |
| 2   | CE-2602N          |    | 7   | CE-2607N   |    | 14 | CE-2614N |    |
| 2.5 | CE-2602.5N        |    | 7.5 | CE-2607.5N |    | 15 | CE-2615N |    |
| 3   | CE-2603N          |    | 8   | CE-2608N   |    | 16 | CE-2616N |    |
| 3.5 | CE-2603.5N        |    | 8.5 | CE-2608.5N |    | 17 | CE-2617N |    |
| 4   | CE-2604N          |    | 9   | CE-2609N   |    | 18 | CE-2618N |    |
| 4.5 | CE-2604.5N        |    | 9.5 | CE-2609.5N |    | 19 | CE-2619N |    |
| 5   | CE-2605N          |    | 10  | CE-2610N   |    | 20 | CE-2620N |    |
| 5.5 | CE-2605.5N        |    | 11  | CE-2611N   |    |    |          |    |

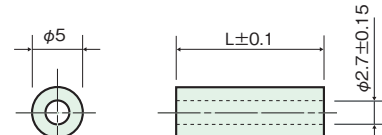

ご注文個数 50個～

| 品番  | CE-300N (M=3用) |    | 品番  | CE-308.5N |    | 品番 | CE-322N |    |
|-----|----------------|----|-----|-----------|----|----|---------|----|
|     | L              | 品番 |     | L         | 品番 |    | L       | 品番 |
| 1   | CE-301N        |    | 8.5 | CE-308.5N |    | 22 | CE-322N |    |
| 1.5 | CE-301.5N      |    | 9   | CE-309N   |    | 23 | CE-323N |    |
| 2   | CE-302N        |    | 9.5 | CE-309.5N |    | 24 | CE-324N |    |
| 2.5 | CE-302.5N      |    | 10  | CE-310N   |    | 25 | CE-325N |    |
| 3   | CE-303N        |    | 11  | CE-311N   |    | 26 | CE-326N |    |
| 3.5 | CE-303.5N      |    | 12  | CE-312N   |    | 27 | CE-327N |    |
| 4   | CE-304N        |    | 13  | CE-313N   |    | 28 | CE-328N |    |
| 4.5 | CE-304.5N      |    | 14  | CE-314N   |    | 29 | CE-329N |    |
| 5   | CE-305N        |    | 15  | CE-315N   |    | 30 | CE-330N |    |
| 5.5 | CE-305.5N      |    | 16  | CE-316N   |    | 35 | CE-335N |    |
| 6   | CE-306N        |    | 17  | CE-317N   |    | 40 | CE-340N |    |
| 6.5 | CE-306.5N      |    | 18  | CE-318N   |    | 45 | CE-345N |    |
| 7   | CE-307N        |    | 19  | CE-319N   |    | 50 | CE-350N |    |
| 7.5 | CE-307.5N      |    | 20  | CE-320N   |    |    |         |    |
| 8   | CE-308N        |    | 21  | CE-321N   |    |    |         |    |

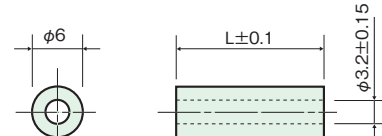

ご注文個数 50個～

鉛レス&カドミウムレスのエコスペーサーはサンエツ金属(株)製新合金を使用し、欧州危険物質使用制限指令の対応製品です。  
 【注記】国内リサイクルについて  
 従来の快削黄銅材(C3604BD)は鉛を3.7wt%以下含み、快削性を高めています。本製品は鉛に替わり、ビスマスを含め、快削性を高めています。リサイクル時は他の黄銅合金と混合しないで下さい。  
 本製品にはBZの記号を印字 → リサイクル時は(株)廣杉計器、又はサンエツ金属(株)にご連絡下さい。