

# BSL-KE

《 口径 》


●アルミスペーサー (六角) 口径 ●Low-Pb aluminum spacer (Hexagonal) ●铝隔离柱 (六角) 口径

スペーサー  
の選定

仕様

- 1 黄銅  
スペーサー
- 2 ジュラコン  
スペーサー
- 3 ステンレス  
スペーサー
- 4 スチール  
スペーサー
- 5 PPS  
スペーサー
- 6 PBT  
スペーサー
- 7 エコ  
スペーサー

- ・材 質 / 鉛レス快削アルミ (CB156) **鉛含有量10ppm以下**
- ・処 理 / カニゼンメッキ
- ・RoHS対応製品

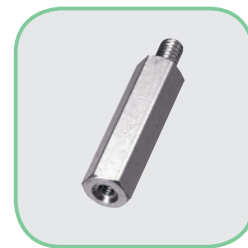

BSL-3200KE 口径		オネジ(M=3 ピッチ0.5)	メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>
	5			5	BSL-3205KE	3.5	18	BSL-3218KE	6			
	6			6	BSL-3206KE	4	20	BSL-3220KE	6			
	7			7	BSL-3207KE	5	25	BSL-3225KE	6			
	8			8	BSL-3208KE	6	30	BSL-3230KE	6			
	9			9	BSL-3209KE	6	35	BSL-3235KE	6			
	10			10	BSL-3210KE	6	40	BSL-3240KE	6			
	12			12	BSL-3212KE	6						
	13			13	BSL-3213KE	6						
	15			15	BSL-3215KE	6						

ご注文個数 50個～

- 8 アルミ  
スペーサー
- 9 ベーク  
スペーサー
- 10 ナイロン/ユニ  
スペーサー
- 11 ピーク  
スペーサー
- 12 ABS  
スペーサー
- 13 LED取付  
スペーサー
- 14 D-Sub取付  
スペーサー
- 15 PTFE  
スペーサー
- 16 セラミックス/ガス  
スペーサー
- 17 チタン  
スペーサー
- 18 ポリカーボネート  
スペーサー
- 19 ガラエボ  
スペーサー

BSL-4300KE 口径		オネジ(M=4 ピッチ0.7)	メネジ(M=3 ピッチ0.5)	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>
	5			5	BSL-4305KE	3.5	18	BSL-4318KE	6			
	6			6	BSL-4306KE	4	20	BSL-4320KE	6			
	7			7	BSL-4307KE	5	25	BSL-4325KE	6			
	8			8	BSL-4308KE	6	30	BSL-4330KE	6			
	9			9	BSL-4309KE	6	35	BSL-4335KE	6			
	10			10	BSL-4310KE	6	40	BSL-4340KE	6			
	12			12	BSL-4312KE	6						
	13			13	BSL-4313KE	6						
	15			15	BSL-4315KE	6						

ご注文個数 50個～

- 20 ピンヘッド
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用  
端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子  
取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替  
端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス  
パーツ
- 34 インサート  
ナット
- 35 ローレット  
ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー  
保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂  
ワッシャー
- 41 金属  
ワッシャー
- 42 樹脂  
ブッシュ
- 43 樹脂ネジ/  
ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/  
ナット/ワッシャー