

WN-C

●ワンタッチスペーサー ●Nylon spacer (Easy-fastening) ●PC板間隔柱

スペーサーの選定

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 **ナイロン/レニースペーサー**
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック/ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

仕様

- ・材質 / ナイロン66
- ・色 / 半透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
- ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- ・RoHS対応製品



WN-00C (両PC板用)	A	B	品番	A	B	品番
		5.0	8.8	WN-05C		
	6.4	10.2	WN-06C			
	8.0	11.8	WN-08C			
	10.5	14.3	WN-10C			
	11.5	15.3	WN-12C			
	12.7	16.5	WN-13C			
	15.9	19.7	WN-16C			
	19.0	22.8	WN-19C			
	20.0	23.8	WN-20C			
	25.0	28.8	WN-25C			
	27.0	30.8	WN-27C			
	30.0	33.8	WN-30C			


ご注文個数 50個〜

用途



WN ●ワンタッチスペーサー

WNワンタッチスペーサーはシャーシとプリント基板
又はプリント基板とプリント基板をワンタッチで取付ける
スペーサーです。

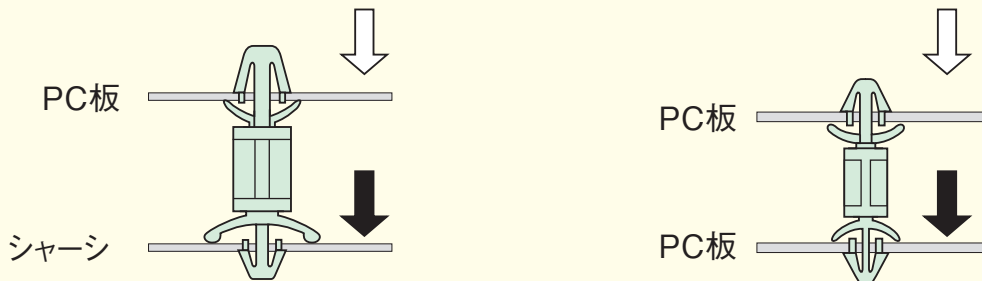

(使用例)

- ↓ 方向よりスペーサーを挿入
- ↓ 方向よりPC板を挿入