

●黄銅 ダッチインサート(スタンダード型) ●Brass insert nut ●黄銅镶嵌螺母

仕様

- ・材質/黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



スペーサーの選定

- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44

材料資料


HSD-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)		D (φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d (φ)	I±0.2
		4.0	5.0	3.5	HSD-2602	4.05	5.10	2.0	1.9	4.0
			6.5	5.0	HSD-2601		5.5			

HSD-300 (M=3 ピッチ0.5)		D (φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d (φ)	I±0.2
		4.5	5.0	3.5	HSD-3002	4.55	5.10	2.2	2.2	4.0
			6.0	4.0	HSD-3003		5.0			
			6.5	5.0	HSD-3001		5.5			
			7.5	6.0	HSD-3009		6.5			
			8.5	7.0	HSD-3004		7.5			
			10.0	8.0	HSD-3005		9.0			
		5.0	6.5	5.0	HSD-3006	5.05	6.60	2.5	5.5	
		5.5	6.0	4.0	HSD-3007	5.55	6.10	2.7	5.0	
		6.5	11.0	8.0	HSD-3008	6.55	11.10	3.2	10.0	


HSD-400 (M=4 ピッチ0.7)		D (φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d (φ)	I±0.2
		5.5	6.0	4.2	HSD-4002	5.55	6.1	2.7	2.9	4.8
			7.0	5.2	HSD-4006		5.8			
			9.0	7.2	HSD-4001		7.8			
			11.0	9.0	HSD-4007		9.8			
			14.0	10.0	HSD-4003		12.8			
		6.5	9.0	7.2	HSD-4004	6.55	14.1	3.2	7.8	
		14.0	10.0	HSD-4005	12.8					

HSD-500 (M=5 ピッチ0.8)		D (φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d (φ)	I±0.2
		6.5	7	5.1	HSD-5002	6.55	7.10	3.2	3.8	5.8
			9	7.1	HSD-5003		7.8			
			11	9.1	HSD-5001		9.8			
			13	10	HSD-5004		11.8			

樹脂圧入寸寸法

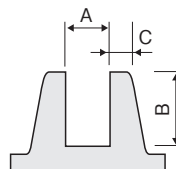

相手材

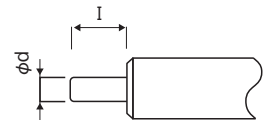

拡張板押し下げボンチ図

ご注文個数 50個～