

スペーサー
の選定

仕様

- ・材質/黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/レ
ニス
スペーサー
- 11 ピーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス/ガス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用
端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子
取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替
端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス
パーツ
- 34 インサート
ナット
- 35 ローレット
ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー
保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂
ワッシャー
- 41 金属
ワッシャー
- 42 樹脂
ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー

HFD-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)		D1	D(φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d(φ)	I+0.2
		5.5	4.0	6.0	4.5	HFD-2601	4.05	6.10	2.0	1.9	5.0

ご注文個数 50個~

HFD-300 (M=3 ピッチ0.5)		D1	D(φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d(φ)	I+0.2
		6.5	5.0	6.0	4.5	HFD-3001	5.05	6.10	2.2	2.2	5.0
				7.5	6.0	HFD-3002		7.60			

ご注文個数 50個~


HFD-400 (M=4 ピッチ0.7)		D1	D(φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d(φ)	I+0.2
		8	5.5	7.5	5.7	HFD-4001	5.55	7.60	2.7	2.9	6.3
				9.0	7.2	HFD-4002		9.10			

ご注文個数 50個~


HFD-500 (M=5 ピッチ0.8)		D1	D(φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d(φ)	I+0.2
		8	6.5	9	7.1	HFD-5001	6.55	9.10	3.2	3.8	7.8

ご注文個数 50個~

樹脂圧入穴寸法

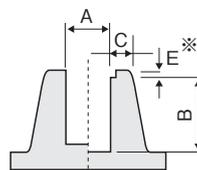

相手材図

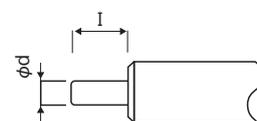

拡張板押し下げポンチ図

※E インサートナットツバ部を埋め込み使用する場合、E部寸法は0.8mmとなります。