

HUD II / HUD IV


●黄銅 ウルトラスアートII・IV ●Brass insert nut (Heating insert) ●黄銅鑲嵌螺母

仕様

- ・材質/黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品




HUD II (ウルトラサートII)

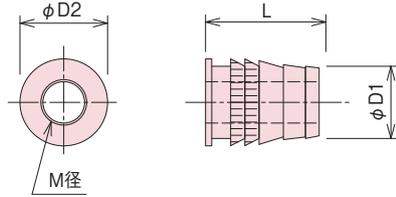

M径	ピッチ	D1	D2	L	品番	b	c	d	
M2.6	0.45	3.30	4.0	6.0	HUD-22601	4.0	3.7	0.4	
		3.58		3.5	HUD-22602				
M3	0.5	4.16	5.0	7.0	HUD-23001	5.0	4.7		
		4.50		4.2	HUD-23002				
M4	0.7	5.38	6.5	9.0	HUD-24001	6.5	6.2		
		5.83		5.6	HUD-24002				
M5	0.8	6.67	8.0	11.0	HUD-25001	8.0	7.6		0.6
		7.20		6.6	HUD-25002				
M6	1.0	7.89	9.5	13.0	HUD-26001	9.5	9.0		0.7
		8.54		8.0	HUD-26002				
M8	1.25	11.4	13.0	13.0	HUD-28001	13.0	12.5		


ご注文個数 50個～

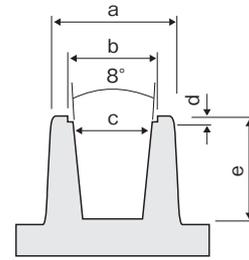

相手材図


- ・ a寸法については特に規定しませんが肉厚が薄いボスの場合はテストをしてから決定して下さい。
- ・ e寸法は使用インサートの全長(L)プラス1mm以上。

HUD IV (ウルトラサートIV)

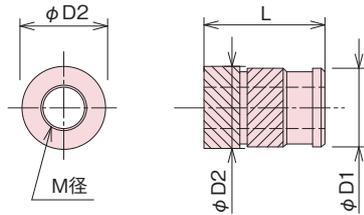

M径	ピッチ	D1	D2	L	品番	a	b		
M2	0.4	3.10	3.6	4.0	HUD-42001	6.0	3.2		
M2.6	0.45	3.90	4.6	5.7	HUD-42601	7.0	4.0		
				3.0	HUD-43030				
M3	0.5			4.0	HUD-43040	9.5	5.6		
				5.0	HUD-43050				
				5.7	HUD-43001				
M4	0.7			5.8	HUD-44058	11.5	6.4		
				6.5	HUD-44065				
				8.2	HUD-44001				
M5	0.8			6.3	7.1	9.5	HUD-45001	11.5	6.4
M6	1.0			7.9	8.6	6.5	HUD-46065	14.0	8.0
		9.5	HUD-46095						
		12.7	HUD-46001						
M8	1.25	9.5	10.4	12.7	HUD-48001	17.5	9.6		
M10	1.5	11.0	11.7	12.7	HUD-41001	23.5	11.2		

ご注文個数 50個～

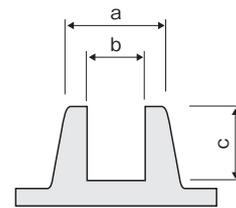

相手材

- ・ c寸法はインサートの全長(L)プラス0.5mm以上。

- 1 黄銅 スペーサー
- 2 ジュラコン スペーサー
- 3 ステンレス スペーサー
- 4 スチール スペーサー
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/レニスペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペーサー端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレット ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシュ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー