


●ステンレス両端右ネジ (精密ロングネジ) ●SUS303 threaded rod ●不锈钢两侧右螺丝 (精密长螺丝)

仕様

- ・材質 / ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理 / 脱脂
- ・ネジゲージ / 2級
- ・RoHS対応製品

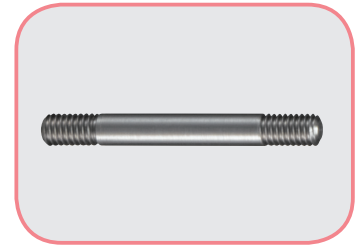

ERU-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	ℓ	L	品番	ℓ	L	品番	ℓ
	12	ERU-2012	5							
	15	ERU-2015	5							
	18	ERU-2018	5							
	20	ERU-2020	5							
	22	ERU-2022	5							
	25	ERU-2025	5							
	28	ERU-2028	5							
	30	ERU-2030	5							

ERU-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ	L	品番	ℓ	L	品番	ℓ
	12	ERU-2612	5	35	ERU-2635	5				
	15	ERU-2615	5	38	ERU-2638	5				
	18	ERU-2618	5	40	ERU-2640	5				
	20	ERU-2620	5							
	22	ERU-2622	5							
	25	ERU-2625	5							
	28	ERU-2628	5							
	30	ERU-2630	5							
	32	ERU-2632	5							

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44

