


ERB/ERB-A

●黄銅全ネジ、両端右ネジ (精密ロングネジ) ●Brass threaded rod ●黄銅全螺丝 两侧右螺丝 (精密长螺丝)

仕様

- ・材質/黄銅 (C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
- ・処理/ニッケルメッキ (Ni)
- ・処理/脱脂……ERB-300AC、ERB-400AC品番
- ・RoHS対応製品

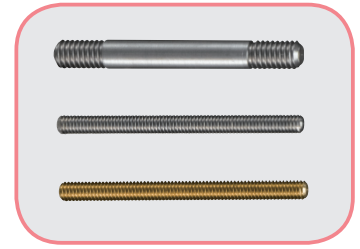

ERB-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	ℓ	L	品番	ℓ	L	品番	ℓ
	12	ERB-2012	5							
	15	ERB-2015	5							
	18	ERB-2018	5							
	20	ERB-2020	5							
	22	ERB-2022	5							
	25	ERB-2025	5							
	28	ERB-2028	5							
	30	ERB-2030	5							

ご注文個数 10個～

ERB-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ	L	品番	ℓ	L	品番	ℓ
	12	ERB-2612	5	35	ERB-2635	5				
	15	ERB-2615	5	38	ERB-2638	5				
	18	ERB-2618	5	40	ERB-2640	5				
	20	ERB-2620	5							
	22	ERB-2622	5							
	25	ERB-2625	5							
	28	ERB-2628	5							
	30	ERB-2630	5							
	32	ERB-2632	5							

ご注文個数 10個～

ERB-300A (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	ℓ	L	品番	ℓ	L	品番	ℓ
	10	ERB-310A		32	ERB-332A					
	12	ERB-312A		35	ERB-335A					
	15	ERB-315A		38	ERB-338A					
	18	ERB-318A		40	ERB-340A					
	20	ERB-320A		42	ERB-342A					
	22	ERB-322A		45	ERB-345A					
	25	ERB-325A		48	ERB-348A					
	28	ERB-328A		50	ERB-350A					
	30	ERB-330A								

ご注文個数 10個～

ERB-400A (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	ℓ	L	品番	ℓ	L	品番	ℓ
	15	ERB-415A		45	ERB-445A		75	ERB-475A		
	18	ERB-418A		48	ERB-448A		78	ERB-478A		
	20	ERB-420A		50	ERB-450A		80	ERB-480A		
	22	ERB-422A		52	ERB-452A		82	ERB-482A		
	25	ERB-425A		55	ERB-455A		85	ERB-485A		
	28	ERB-428A		58	ERB-458A		88	ERB-488A		
	30	ERB-430A		60	ERB-460A		90	ERB-490A		
	32	ERB-432A		62	ERB-462A		92	ERB-492A		
	35	ERB-435A		65	ERB-465A		95	ERB-495A		
	38	ERB-438A		68	ERB-468A		98	ERB-498A		
	40	ERB-440A		70	ERB-470A		100	ERB-4100A		
	42	ERB-442A		72	ERB-472A					

ご注文個数 10個～

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー