

PCBC/PCNT/PCHS/PCS


●ポリカーボネートボルトキャップ, ナット, 六角穴付止めネジ, イモネジ ●Polycarbonate bolt cap, nut, set screw ●PC螺母, 内六角紧固螺钉

仕様

- ・材質 PC (ポリカーボネート)
- ・色 /透明、黒、白
- ・熱変形温度 /1.82MPa...130℃
- ・UL規格 /UL94V-2 (材料)
- ・RoHS対応製品




PCBC-00ボルトキャップ

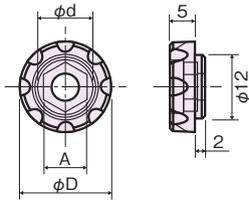

ネジ径	D	A	d	品番
M4	14	7	8.8	PCBC-04
M5	17	8	10	PCBC-05

ご注文個数 10個～

PCNT-00ナット

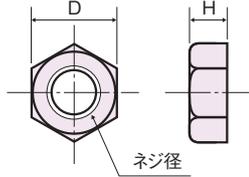


※PCNT-10W,12Wのみ白色

ネジ径	ピッチ-D	H	品番
M2	0.4-4	1.6	PCNT-02
M2.6	0.45-5	2	PCNT-26
M3	0.5-5.5	2.4	PCNT-03
M4	0.7-7	3.2	PCNT-04
M5	0.8-8	4	PCNT-05
M6	1.0-10	5	PCNT-06
M8	1.25-13	6.5	PCNT-08
M10	1.5-17	8	PCNT-10
			PCNT-10W
M12	1.75-19	10	PCNT-12
			PCNT-12W

ご注文個数 10個～


PCHS-0000六角穴付止めネジ

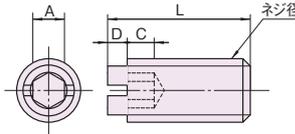

ネジ径 (ピッチ)	D-A-C	L	品番
M3 (0.5)	0.9-0.9-1.7	5	PCHS-0305
		6	PCHS-0306
		8	PCHS-0308
		10	PCHS-0310
M4 (0.7)	1.2-1.3-2.0	4	PCHS-0404
		5	PCHS-0405
		8	PCHS-0408
		10	PCHS-0410

ご注文個数 10個～

 PCS-0000イモネジ




※PCS-0606Bのみ黒色

ネジ径	ピッチ-n	L	品番
M3	0.5-0.8	4	PCS-0304
M4	0.7-1.0	6	PCS-0406
M6	1.0-1.5	6	PCS-0606B

ご注文個数 10個～

PCNT-000ナット

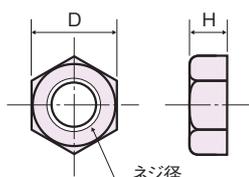

ネジ径	D	H	品番
#4-40	6.35	2.48	PCNT-440
#6-32	7.92	2.89	PCNT-632
#8-32	8.71	3.30	PCNT-832

ご注文個数 10個～

- スプーサーの選定
- 黄銅 スプーサー 1
- ジュラコン スプーサー 2
- ステンレス スプーサー 3
- スチール スプーサー 4
- PPS スプーサー 5
- PBT スプーサー 6
- エコ スプーサー 7
- アルミ スプーサー 8
- ベーク スプーサー 9
- ナイロン/ユニ スプーサー 10
- ビーク スプーサー 11
- ABS スプーサー 12
- LED取付 スプーサー 13
- D-Sub取付 スプーサー 14
- PTFE スプーサー 15
- セラミックス/ガス スプーサー 16
- チタン スプーサー 17
- ポリカーボネート スプーサー 18
- ガラエボ スプーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子 取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替 端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス パーツ 33
- インサート ナット 34
- ローレット ツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂 ワッシャー 40
- 金属 ワッシャー 41
- 樹脂 ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ ナット/ワッシャー 44
- 材料資料