

ASB-E/ASB-CE (メッキなし)

●黄銅スペーサー (六角) ●Brass spacer (Hexagonal) ●黄銅隔離柱 (六角)

スペーサー
の選定

1 黄銅
スペーサー

2 ジュラコン
スペーサー

3 ステンレス
スペーサー

4 スチール
スペーサー

5 PPS
スペーサー

6 PBT
スペーサー

7 エコ
スペーサー

8 アルミ
スペーサー

9 ベーク
スペーサー

10 ナイロン/レ
ニス
スペーサー

11 ビーク
スペーサー

12 ABS
スペーサー

13 LED取付
スペーサー

14 D-Sub取付
スペーサー

15 PTFE
スペーサー

16 セラミックス/ガス
スペーサー

17 チタン
スペーサー

18 ポリカーボネート
スペーサー

19 ガラエポ
スペーサー

20 樹脂
ワッシャー

21 ゴム
ワッシャー

22 金属
ワッシャー

23 樹脂
ブッシュ

24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット

25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー

26 ピンヘッダー
丸ピン

26 ピンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット

29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ


32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト

材料資料

仕様

- ・材質/快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/ASB-E ニッケルメッキ (Ni)
- ASB-CE 脱脂
- ・RoHS対応製品

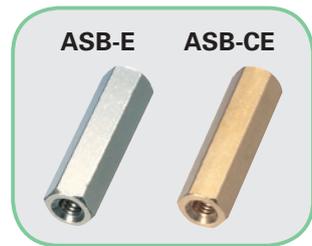

ASB-1700E (M=1.7 ピッチ0.35)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ASB-1703E	全ネジ	10	ASB-1710E	全ネジ	17	ASB-1717E	5			
	4	ASB-1704E	//	11	ASB-1711E	5	18	ASB-1718E	5			
	5	ASB-1705E	//	12	ASB-1712E	5	19	ASB-1719E	5			
	6	ASB-1706E	//	13	ASB-1713E	5	20	ASB-1720E	5			
	7	ASB-1707E	//	14	ASB-1714E	5						
	8	ASB-1708E	//	15	ASB-1715E	5						
	9	ASB-1709E	全ネジ	16	ASB-1716E	5						

ご注文個数 50個〜

ASB-2000-3E (M=2 ピッチ0.4 平径3)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ASB-2003-3E	全ネジ	9.5	ASB-2009.5-3E	全ネジ	19	ASB-2019-3E	5			
	3.5	ASB-2003.5-3E	//	10	ASB-2010-3E	//	20	ASB-2020-3E	5			
	4	ASB-2004-3E	//	11	ASB-2011-3E	全ネジ	21	ASB-2021-3E	5			
	4.5	ASB-2004.5-3E	//	12	ASB-2012-3E	5	22	ASB-2022-3E	5			
	5	ASB-2005-3E	//	12.5	ASB-2012.5-3E	5	23	ASB-2023-3E	5			
	5.5	ASB-2005.5-3E	//	13	ASB-2013-3E	5	24	ASB-2024-3E	5			
	6	ASB-2006-3E	//	14	ASB-2014-3E	5	25	ASB-2025-3E	5			
	6.5	ASB-2006.5-3E	//	15	ASB-2015-3E	5	26	ASB-2026-3E	5			
	7	ASB-2007-3E	//	16	ASB-2016-3E	5	27	ASB-2027-3E	5			
	7.5	ASB-2007.5-3E	//	16.5	ASB-2016.5-3E	5	28	ASB-2028-3E	5			
	8	ASB-2008-3E	//	17	ASB-2017-3E	5	29	ASB-2029-3E	5			
8.5	ASB-2008.5-3E	//	17.5	ASB-2017.5-3E	5	30	ASB-2030-3E	5				
9	ASB-2009-3E	全ネジ	18	ASB-2018-3E	5							

ご注文個数 50個〜

ASB-2000E (M=2 ピッチ0.4)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ASB-2003E	全ネジ	12.5	ASB-2012.5E	5	22	ASB-2022E	5			
	3.5	ASB-2003.5E	//	13	ASB-2013E	5	22.5	ASB-2022.5E	5			
	4	ASB-2004E	//	13.5	ASB-2013.5E	5	23	ASB-2023E	5			
	4.5	ASB-2004.5E	//	14	ASB-2014E	5	23.5	ASB-2023.5E	5			
	5	ASB-2005E	//	14.5	ASB-2014.5E	5	24	ASB-2024E	5			
	5.5	ASB-2005.5E	//	15	ASB-2015E	5	24.5	ASB-2024.5E	5			
	6	ASB-2006E	//	15.5	ASB-2015.5E	5	25	ASB-2025E	5			
	6.5	ASB-2006.5E	//	16	ASB-2016E	5	25.5	ASB-2025.5E	5			
	7	ASB-2007E	//	16.5	ASB-2016.5E	5	26	ASB-2026E	5			
	7.5	ASB-2007.5E	//	17	ASB-2017E	5	26.5	ASB-2026.5E	5			
	8	ASB-2008E	//	17.5	ASB-2017.5E	5	27	ASB-2027E	5			
	8.5	ASB-2008.5E	//	18	ASB-2018E	5	27.5	ASB-2027.5E	5			
	9	ASB-2009E	//	18.5	ASB-2018.5E	5	28	ASB-2028E	5			
	9.5	ASB-2009.5E	//	19	ASB-2019E	5	28.5	ASB-2028.5E	5			
	10	ASB-2010E	//	19.5	ASB-2019.5E	5	29	ASB-2029E	5			
	10.5	ASB-2010.5E	//	20	ASB-2020E	5	29.5	ASB-2029.5E	5			
	11	ASB-2011E	全ネジ	20.5	ASB-2020.5E	5	30	ASB-2030E	5			
	11.5	ASB-2011.5E	5	21	ASB-2021E	5						
12	ASB-2012E	5	21.5	ASB-2021.5E	5							

ご注文個数 50個〜

ASB-2000CE (M=2 ピッチ0.4)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ASB-2003CE	全ネジ	9.5	ASB-2009.5CE	全ネジ	19	ASB-2019CE	5			
	3.5	ASB-2003.5CE	//	10	ASB-2010CE	//	20	ASB-2020CE	5			
	4	ASB-2004CE	//	11	ASB-2011CE	全ネジ	21	ASB-2021CE	5			
	4.5	ASB-2004.5CE	//	12	ASB-2012CE	5	22	ASB-2022CE	5			
	5	ASB-2005CE	//	12.5	ASB-2012.5CE	5	23	ASB-2023CE	5			
	5.5	ASB-2005.5CE	//	13	ASB-2013CE	5	24	ASB-2024CE	5			
	6	ASB-2006CE	//	14	ASB-2014CE	5	25	ASB-2025CE	5			
	6.5	ASB-2006.5CE	//	15	ASB-2015CE	5	26	ASB-2026CE	5			
	7	ASB-2007CE	//	16	ASB-2016CE	5	27	ASB-2027CE	5			
	7.5	ASB-2007.5CE	//	16.5	ASB-2016.5CE	5	28	ASB-2028CE	5			
	8	ASB-2008CE	//	17	ASB-2017CE	5	29	ASB-2029CE	5			
	8.5	ASB-2008.5CE	//	17.5	ASB-2017.5CE	5	30	ASB-2030CE	5			
9	ASB-2009CE	全ネジ	18	ASB-2018CE	5							

ご注文個数 50個〜