

# BSB-MBE

●黄銅スペーサー (六角) ●Brass spacer (Hexagonal) ●黄銅隔離柱 (六角)

1-14


スペーサー

## 仕様

- ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理 / ミクロブラック (黒色コーティング ニッケル下地)  
ミクロブラックは側面のみに施しております  
ネジ部、両端正面部はニッケルメッキのみ
- ・RoHS対応製品



BSB-300MBE (M=3 ピッチ0.5)											
L	品番	ℓ <sub>1</sub>		L	品番	ℓ <sub>1</sub>		L	品番	ℓ <sub>1</sub>	
4	BSB-304MBE	2.5		15	BSB-315MBE	6		50	BSB-350MBE	6	
5	BSB-305MBE	3.5		16	BSB-316MBE	6		55	BSB-355MBE	6	
6	BSB-306MBE	4		17	BSB-317MBE	6		60	BSB-360MBE	6	
7	BSB-307MBE	5		18	BSB-318MBE	6		65	BSB-365MBE	6	
8	BSB-308MBE	6		19	BSB-319MBE	6		70	BSB-370MBE	6	
9	BSB-309MBE	6		20	BSB-320MBE	6		75	BSB-375MBE	6	
10	BSB-310MBE	6		25	BSB-325MBE	6		80	BSB-380MBE	6	
11	BSB-311MBE	6		30	BSB-330MBE	6		85	BSB-385MBE	6	
12	BSB-312MBE	6		35	BSB-335MBE	6		90	BSB-390MBE	6	
13	BSB-313MBE	6		40	BSB-340MBE	6		95	BSB-395MBE	6	
14	BSB-314MBE	6		45	BSB-345MBE	6		100	BSB-3100MBE	6	

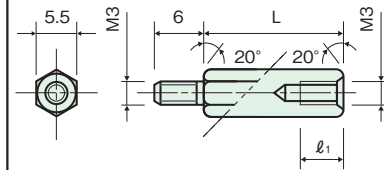

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2

ご注文個数 50個〜

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレーンスペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料