

KSB-BNE/KSB-BE (メッキなし)

《皿ネジ用》


●黄銅スペーサー (六角・薄板皿ネジ取付用) ●Brass spacer (Hexagonal) for flat head screw fastening ●黄銅隔離柱 (六角 薄板沉头螺丝用)

仕様

- ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理 / **KSB-BNE** ニッケルメッキ (Ni)
- KSB-BE** 脱脂
- ・RoHS対応製品




KSB-2600BNE (M=2.6 ピッチ0.45)

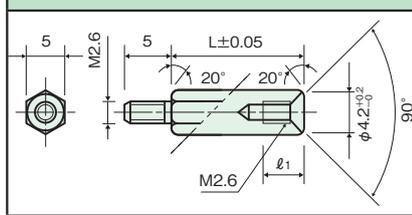

L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
5	KSB-2605BNE	2.5	14	KSB-2614BNE	5	23	KSB-2623BNE	5
6	KSB-2606BNE	3.5	15	KSB-2615BNE	5	24	KSB-2624BNE	5
7	KSB-2607BNE	4.5	16	KSB-2616BNE	5	25	KSB-2625BNE	5
8	KSB-2608BNE	5	17	KSB-2617BNE	5	26	KSB-2626BNE	5
9	KSB-2609BNE	5	18	KSB-2618BNE	5	27	KSB-2627BNE	5
10	KSB-2610BNE	5	19	KSB-2619BNE	5	28	KSB-2628BNE	5
11	KSB-2611BNE	5	20	KSB-2620BNE	5	29	KSB-2629BNE	5
12	KSB-2612BNE	5	21	KSB-2621BNE	5	30	KSB-2630BNE	5
13	KSB-2613BNE	5	22	KSB-2622BNE	5			

ご注文個数 50個～


KSB-2600BE (M=2.6 ピッチ0.45)

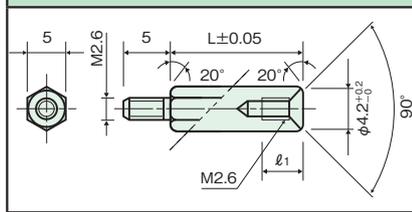

L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
5	KSB-2605BE	2.5	14	KSB-2614BE	5	23	KSB-2623BE	5
6	KSB-2606BE	3.5	15	KSB-2615BE	5	24	KSB-2624BE	5
7	KSB-2607BE	4.5	16	KSB-2616BE	5	25	KSB-2625BE	5
8	KSB-2608BE	5	17	KSB-2617BE	5	26	KSB-2626BE	5
9	KSB-2609BE	5	18	KSB-2618BE	5	27	KSB-2627BE	5
10	KSB-2610BE	5	19	KSB-2619BE	5	28	KSB-2628BE	5
11	KSB-2611BE	5	20	KSB-2620BE	5	29	KSB-2629BE	5
12	KSB-2612BE	5	21	KSB-2621BE	5	30	KSB-2630BE	5
13	KSB-2613BE	5	22	KSB-2622BE	5			

ご注文個数 50個～


KSB-300BNE (M=3 ピッチ0.5)

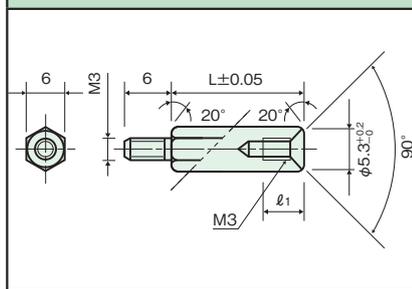

L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
5	KSB-305BNE	3.5	12	KSB-312BNE	6	21	KSB-321BNE	6
5.5	KSB-305.5BNE	3.5	12.5	KSB-312.5BNE	6	22	KSB-322BNE	6
6	KSB-306BNE	4	13	KSB-313BNE	6	23	KSB-323BNE	6
6.5	KSB-306.5BNE	4	14	KSB-314BNE	6	24	KSB-324BNE	6
7	KSB-307BNE	5	15	KSB-315BNE	6	25	KSB-325BNE	6
7.5	KSB-307.5BNE	5	16	KSB-316BNE	6	26	KSB-326BNE	6
8	KSB-308BNE	6	16.5	KSB-316.5BNE	6	27	KSB-327BNE	6
8.5	KSB-308.5BNE	6	17	KSB-317BNE	6	28	KSB-328BNE	6
9	KSB-309BNE	6	17.5	KSB-317.5BNE	6	29	KSB-329BNE	6
9.5	KSB-309.5BNE	6	18	KSB-318BNE	6	30	KSB-330BNE	6
10	KSB-310BNE	6	19	KSB-319BNE	6			
11	KSB-311BNE	6	20	KSB-320BNE	6			

ご注文個数 50個～

KSB-300BE (M=3 ピッチ0.5)

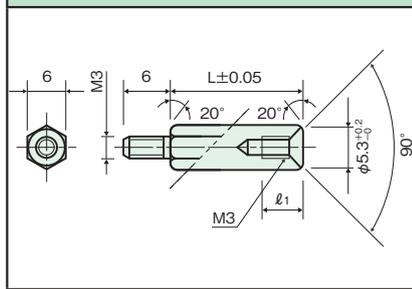

L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
5	KSB-305BE	3.5	12	KSB-312BE	6	21	KSB-321BE	6
5.5	KSB-305.5BE	3.5	12.5	KSB-312.5BE	6	22	KSB-322BE	6
6	KSB-306BE	4	13	KSB-313BE	6	23	KSB-323BE	6
6.5	KSB-306.5BE	4	14	KSB-314BE	6	24	KSB-324BE	6
7	KSB-307BE	5	15	KSB-315BE	6	25	KSB-325BE	6
7.5	KSB-307.5BE	5	16	KSB-316BE	6	26	KSB-326BE	6
8	KSB-308BE	6	16.5	KSB-316.5BE	6	27	KSB-327BE	6
8.5	KSB-308.5BE	6	17	KSB-317BE	6	28	KSB-328BE	6
9	KSB-309BE	6	17.5	KSB-317.5BE	6	29	KSB-329BE	6
9.5	KSB-309.5BE	6	18	KSB-318BE	6	30	KSB-330BE	6
10	KSB-310BE	6	19	KSB-319BE	6			
11	KSB-311BE	6	20	KSB-320BE	6			

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン樹脂スペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料