


●ジュラコンスペーサー (丸型) ●POM spacer (Round) ●POM隔離柱 (圆柱型)

スペーサー
の選定

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/レ
ンズ
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス/ガラス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 樹脂
ワッシャー
- 21 ゴム
ワッシャー
- 22 金属
ワッシャー
- 23 樹脂
ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー
丸ピン
- 26 ビンヘッダー
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート
ナット
- 29 ローレット
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー
保護チューブ
- 33 ばねポスト

仕様

- ・材質/ジュラコン (POM)
- ・色 /乳白色
- ・熱変形温度/1.82MPa...110℃
- ・U L 規格/UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品

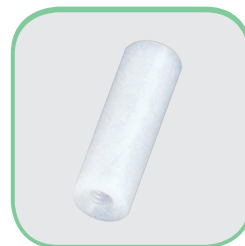

AR-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	L	品番	L	品番
	3	AR-2603	9.5	AR-2609.5	19	AR-2619	
	3.5	AR-2603.5	10	AR-2610	20	AR-2620	
	4	AR-2604	11	AR-2611	21	AR-2621	
	4.5	AR-2604.5	12	AR-2612	22	AR-2622	
	5	AR-2605	12.5	AR-2612.5	23	AR-2623	
	5.5	AR-2605.5	13	AR-2613	24	AR-2624	
	6	AR-2606	14	AR-2614	25	AR-2625	
	6.5	AR-2606.5	15	AR-2615	26	AR-2626	
	7	AR-2607	16	AR-2616	27	AR-2627	
	7.5	AR-2607.5	16.5	AR-2616.5	28	AR-2628	
	8	AR-2608	17	AR-2617	29	AR-2629	
	8.5	AR-2608.5	17.5	AR-2617.5	30	AR-2630	
9	AR-2609	18	AR-2618				

ご注文個数 50個～