

BSL-BE


●アルミスペーサー (六角・黒アルマイト処理) ●Low-Pb aluminum spacer (Hexagonal) Black anodized ●鉛隔離柱 (六角, 黒ALUMITE処理)

仕様

- ・材質/鉛レス快削アルミ (CB156) 鉛含有量10ppm以下
- ・処理/黒アルマイト (BAL)
- ・RoHS対応製品




BSL-300BE (M=3 ピッチ0.5)				BSL-314BE				BSL-329BE			
L	品番	ℓ ₁		L	品番	ℓ ₁		L	品番	ℓ ₁	
4	BSL-304BE	2.5		14	BSL-314BE	6		29	BSL-329BE	6	
4.5	BSL-304.5BE	2.5		15	BSL-315BE	6		30	BSL-330BE	6	
5	BSL-305BE	3.5		16	BSL-316BE	6		35	BSL-335BE	6	
5.5	BSL-305.5BE	3.5		16.5	BSL-316.5BE	6		40	BSL-340BE	6	
6	BSL-306BE	4		17	BSL-317BE	6		45	BSL-345BE	6	
6.5	BSL-306.5BE	4		17.5	BSL-317.5BE	6		50	BSL-350BE	6	
7	BSL-307BE	5		18	BSL-318BE	6		55	BSL-355BE	6	
7.5	BSL-307.5BE	5		19	BSL-319BE	6		60	BSL-360BE	6	
8	BSL-308BE	6		20	BSL-320BE	6		65	BSL-365BE	6	
8.5	BSL-308.5BE	6		21	BSL-321BE	6		70	BSL-370BE	6	
9	BSL-309BE	6		22	BSL-322BE	6		75	BSL-375BE	6	
9.5	BSL-309.5BE	6		23	BSL-323BE	6		80	BSL-380BE	6	
10	BSL-310BE	6		24	BSL-324BE	6		85	BSL-385BE	6	
11	BSL-311BE	6		25	BSL-325BE	6		90	BSL-390BE	6	
12	BSL-312BE	6		26	BSL-326BE	6		95	BSL-395BE	6	
12.5	BSL-312.5BE	6		27	BSL-327BE	6		100	BSL-3100BE	6	
13	BSL-313BE	6		28	BSL-328BE	6					

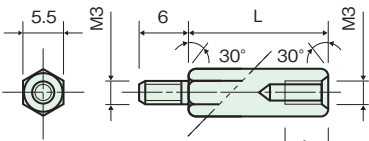

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2
端面に鉛レス認識ミゾ付

BSL-400BE (M=4 ピッチ0.7)				BSL-421BE				BSL-460BE			
L	品番	ℓ ₁		L	品番	ℓ ₁		L	品番	ℓ ₁	
6	BSL-406BE	3.5		21	BSL-421BE	8		60	BSL-460BE	8	
7	BSL-407BE	4.5		22	BSL-422BE	8		65	BSL-465BE	8	
8	BSL-408BE	5.5		23	BSL-423BE	8		70	BSL-470BE	8	
9	BSL-409BE	6		24	BSL-424BE	8		75	BSL-475BE	8	
10	BSL-410BE	7		25	BSL-425BE	8		80	BSL-480BE	8	
11	BSL-411BE	8		26	BSL-426BE	8		85	BSL-485BE	8	
12	BSL-412BE	8		27	BSL-427BE	8		90	BSL-490BE	8	
13	BSL-413BE	8		28	BSL-428BE	8		95	BSL-495BE	8	
14	BSL-414BE	8		29	BSL-429BE	8		100	BSL-4100BE	8	
15	BSL-415BE	8		30	BSL-430BE	8		110	BSL-4110BE	8	
16	BSL-416BE	8		35	BSL-435BE	8		120	BSL-4120BE	8	
17	BSL-417BE	8		40	BSL-440BE	8		130	BSL-4130BE	8	
18	BSL-418BE	8		45	BSL-445BE	8		140	BSL-4140BE	8	
19	BSL-419BE	8		50	BSL-450BE	8		150	BSL-4150BE	8	
20	BSL-420BE	8		55	BSL-455BE	8					

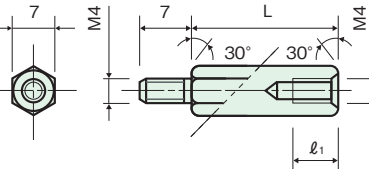

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65~100迄±0.2
L=110より±0.3
端面に鉛レス認識ミゾ付

ご注文個数 50個~

ご注文個数 50個~

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ニールスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セミック/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料