

CT/CT-B


●PTFEスペーサー (中空) ●PTFE spacer (Hollow tube) ●PTFE隔離柱 (管型)

スペーサー
の選定

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/レ
ンズ
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミック/ガス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネ
ート
スペーサー
- 19 ガラエポ
スペーサー
- 20 樹脂
ワッシャー
- 21 ゴム
ワッシャー
- 22 金属
ワッシャー
- 23 樹脂
プッシュ
- 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/
ボルト/
ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー
丸ピン
- 26 ビンヘッダー
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート
ナット
- 29 ローレット
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー
保護チューブ
- 33 ねねポスト

仕様

- ・材 質 / PTFE
- ・色 / **CT** 白色不透明
CT-B 黒
- ・耐熱温度 / 連続240℃不燃性
- ・RoHS対応製品

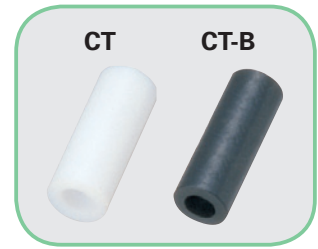

CT-2000 (M=2用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	0.5	CT-2000.5	6	CT-2006	13	CT-2013	
	1	CT-2001	6.5	CT-2006.5	14	CT-2014	
	1.5	CT-2001.5	7	CT-2007	15	CT-2015	
	2	CT-2002	7.5	CT-2007.5	16	CT-2016	
	2.5	CT-2002.5	8	CT-2008	17	CT-2017	
	3	CT-2003	8.5	CT-2008.5	18	CT-2018	
	3.5	CT-2003.5	9	CT-2009	19	CT-2019	
	4	CT-2004	9.5	CT-2009.5	20	CT-2020	
	4.5	CT-2004.5	10	CT-2010	25	CT-2025	
	5	CT-2005	11	CT-2011	30	CT-2030	
	5.5	CT-2005.5	12	CT-2012			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～

CT-2600 (M=2.6用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	0.5	CT-2600.5	6	CT-2606	13	CT-2613	
	1	CT-2601	6.5	CT-2606.5	14	CT-2614	
	1.5	CT-2601.5	7	CT-2607	15	CT-2615	
	2	CT-2602	7.5	CT-2607.5	16	CT-2616	
	2.5	CT-2602.5	8	CT-2608	17	CT-2617	
	3	CT-2603	8.5	CT-2608.5	18	CT-2618	
	3.5	CT-2603.5	9	CT-2609	19	CT-2619	
	4	CT-2604	9.5	CT-2609.5	20	CT-2620	
	4.5	CT-2604.5	10	CT-2610	25	CT-2625	
	5	CT-2605	11	CT-2611	30	CT-2630	
	5.5	CT-2605.5	12	CT-2612			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～

CT-300 (M=3用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	0.5	CT-300.5	7.5	CT-307.5	19	CT-319	
	1	CT-301	8	CT-308	20	CT-320	
	1.5	CT-301.5	8.5	CT-308.5	21	CT-321	
	2	CT-302	9	CT-309	22	CT-322	
	2.5	CT-302.5	9.5	CT-309.5	23	CT-323	
	3	CT-303	10	CT-310	24	CT-324	
	3.5	CT-303.5	11	CT-311	25	CT-325	
	4	CT-304	12	CT-312	26	CT-326	
	4.5	CT-304.5	13	CT-313	27	CT-327	
	5	CT-305	14	CT-314	28	CT-328	
	5.5	CT-305.5	15	CT-315	29	CT-329	
6	CT-306	16	CT-316	30	CT-330		
6.5	CT-306.5	17	CT-317				
7	CT-307	18	CT-318				

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～

CT-400 (M=4用)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	0.5	CT-400.5	7.5	CT-407.5	19	CT-419	
	1	CT-401	8	CT-408	20	CT-420	
	1.5	CT-401.5	8.5	CT-408.5	21	CT-421	
	2	CT-402	9	CT-409	22	CT-422	
	2.5	CT-402.5	9.5	CT-409.5	23	CT-423	
	3	CT-403	10	CT-410	24	CT-424	
	3.5	CT-403.5	11	CT-411	25	CT-425	
	4	CT-404	12	CT-412	26	CT-426	
	4.5	CT-404.5	13	CT-413	27	CT-427	
	5	CT-405	14	CT-414	28	CT-428	
	5.5	CT-405.5	15	CT-415	29	CT-429	
6	CT-406	16	CT-416	30	CT-430		
6.5	CT-406.5	17	CT-417				
7	CT-407	18	CT-418				

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～