


●アルミワッシャー ●Aluminum washer ●铝垫圈


スペーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅
スペーサー
 - 2 ジュラコン
スペーサー
 - 3 ステンレス
スペーサー
 - 4 スチール
スペーサー
 - 5 PPS
スペーサー
 - 6 PBT
スペーサー
 - 7 エコ
スペーサー
 - 8 アルミ
スペーサー
 - 9 ベーク
スペーサー
 - 10 ナイロン/レ
ンズ
スペーサー
 - 11 ビーク
スペーサー
 - 12 ABS
スペーサー
 - 13 LED取付
スペーサー
 - 14 D-Sub取付
スペーサー
 - 15 PTFE
スペーサー
 - 16 セラミック/ガス
スペーサー
 - 17 チタン
スペーサー
 - 18 ポリカーボネート
スペーサー
 - 19 ガラエポ
スペーサー
 - 20 樹脂
ワッシャー
 - 21 ゴム
ワッシャー
 - 22 金属
ワッシャー
 - 23 樹脂
ブッシュ
 - 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
 - 25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
 - 26 ビンヘッダー
丸ピン
 - 26 ビンヘッダー
角ピン
 - 27 基板用端子
 - 28 インサート
ナット
 - 29 ローレット
ツマミ・ナット
 - 30 精密シャフト
 - 31 全ネジ
 - 32 光ファイバー
保護チューブ
 - 33 ばねポスト
- ・材 質/厚さ (t) 1.0mm以下: アルミ (A1050)
厚さ (t) 1.5mm以上: 鉛レス快削アルミ
- ・処 理/生地
- ・RoHS対応製品

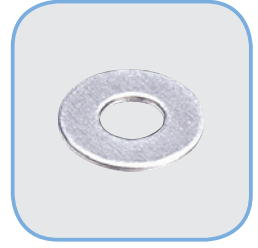

AAW-0000-00

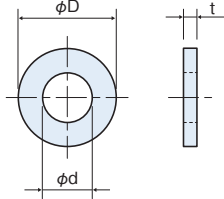

t	公差
0.3	±0.04
0.5	±0.04
0.8	±0.05
1.0	±0.05
1.5以上	±0.1

d	D	t	品番	d	D	t	品番	d	D	t	品番	d	D	t	品番
3.2	6.0	0.3	AAW-0306-03	3.2	9.0	2.5	AAW-0309-25	4.2	7.0	0.3	AAW-0407-03	4.2	10.0	2.5	AAW-0410-25
		0.5	AAW-0306-05			3.0	AAW-0309-30			0.5	AAW-0407-05			3.0	AAW-0410-30
		0.8	AAW-0306-08			3.5	AAW-0309-35			0.8	AAW-0407-08			3.5	AAW-0410-35
		1.0	AAW-0306-10			4.0	AAW-0309-40			1.0	AAW-0407-10			4.0	AAW-0410-40
		1.5	AAW-0306-15			4.5	AAW-0309-45			1.5	AAW-0407-15			4.5	AAW-0410-45
		2.0	AAW-0306-20			5.0	AAW-0309-50			2.0	AAW-0407-20			5.0	AAW-0410-50
		2.5	AAW-0306-25			0.3	AAW-0310-03			2.5	AAW-0407-25			0.3	AAW-0411-03
		3.0	AAW-0306-30			0.5	AAW-0310-05			3.0	AAW-0407-30			0.5	AAW-0411-05
		3.5	AAW-0306-35			0.8	AAW-0310-08			3.5	AAW-0407-35			0.8	AAW-0411-08
		4.0	AAW-0306-40			1.0	AAW-0310-10			4.0	AAW-0407-40			1.0	AAW-0411-10
3.2	7.0	4.5	AAW-0306-45	3.2	10.0	1.5	AAW-0310-15	4.2	8.0	4.5	AAW-0407-45	4.2	11.0	1.5	AAW-0411-15
		5.0	AAW-0306-50			2.0	AAW-0310-20			5.0	AAW-0407-50			2.0	AAW-0411-20
		0.3	AAW-0307-03			2.5	AAW-0310-25			0.3	AAW-0408-03			2.5	AAW-0411-25
		0.5	AAW-0307-05			3.0	AAW-0310-30			0.5	AAW-0408-05			3.0	AAW-0411-30
		0.8	AAW-0307-08			3.5	AAW-0310-35			0.8	AAW-0408-08			3.5	AAW-0411-35
		1.0	AAW-0307-10			4.0	AAW-0310-40			1.0	AAW-0408-10			4.0	AAW-0411-40
		1.5	AAW-0307-15			4.5	AAW-0310-45			1.5	AAW-0408-15			4.5	AAW-0411-45
		2.0	AAW-0307-20			5.0	AAW-0310-50			2.0	AAW-0408-20			5.0	AAW-0411-50
		2.5	AAW-0307-25			0.3	AAW-0311-03			2.5	AAW-0408-25			0.3	AAW-0412-03
		3.0	AAW-0307-30			0.5	AAW-0311-05			3.0	AAW-0408-30			0.5	AAW-0412-05
3.2	8.0	3.5	AAW-0307-35	3.2	11.0	0.8	AAW-0311-08	4.2	9.0	3.5	AAW-0408-35	4.2	12.0	0.8	AAW-0412-08
		4.0	AAW-0307-40			1.0	AAW-0311-10			4.0	AAW-0408-40			1.0	AAW-0412-10
		4.5	AAW-0307-45			1.5	AAW-0311-15			4.5	AAW-0408-45			1.5	AAW-0412-15
		5.0	AAW-0307-50			2.0	AAW-0311-20			5.0	AAW-0408-50			2.0	AAW-0412-20
		0.3	AAW-0308-03			2.5	AAW-0311-25			0.3	AAW-0409-03			2.5	AAW-0412-25
		0.5	AAW-0308-05			3.0	AAW-0311-30			0.5	AAW-0409-05			3.0	AAW-0412-30
		0.8	AAW-0308-08			3.5	AAW-0311-35			0.8	AAW-0409-08			3.5	AAW-0412-35
		1.0	AAW-0308-10			4.0	AAW-0311-40			1.0	AAW-0409-10			4.0	AAW-0412-40
		1.5	AAW-0308-15			4.5	AAW-0311-45			1.5	AAW-0409-15			4.5	AAW-0412-45
		2.0	AAW-0308-20			5.0	AAW-0311-50			2.0	AAW-0409-20			5.0	AAW-0412-50
3.2	9.0	2.5	AAW-0308-25	3.2	12.0	0.3	AAW-0312-03	4.2	10.0	2.5	AAW-0409-25	4.2	13.0	0.3	AAW-0413-03
		3.0	AAW-0308-30			0.5	AAW-0312-05			3.0	AAW-0409-30			0.5	AAW-0413-05
		3.5	AAW-0308-35			0.8	AAW-0312-08			3.5	AAW-0409-35			0.8	AAW-0413-08
		4.0	AAW-0308-40			1.0	AAW-0312-10			4.0	AAW-0409-40			1.0	AAW-0413-10
		4.5	AAW-0308-45			1.5	AAW-0312-15			4.5	AAW-0409-45			1.5	AAW-0413-15
		5.0	AAW-0308-50			2.0	AAW-0312-20			5.0	AAW-0409-50			2.0	AAW-0413-20
		0.3	AAW-0309-03			2.5	AAW-0312-25			0.3	AAW-0410-03			2.5	AAW-0413-25
		0.5	AAW-0309-05			3.0	AAW-0312-30			0.5	AAW-0410-05			3.0	AAW-0413-30
		0.8	AAW-0309-08			3.5	AAW-0312-35			0.8	AAW-0410-08			3.5	AAW-0413-35
		1.0	AAW-0309-10			4.0	AAW-0312-40			1.0	AAW-0410-10			4.0	AAW-0413-40
3.2	9.0	1.5	AAW-0309-15	3.2	12.0	4.5	AAW-0312-45	4.2	10.0	1.5	AAW-0410-15	4.2	13.0	4.5	AAW-0413-45
		2.0	AAW-0309-20			5.0	AAW-0312-50			2.0	AAW-0410-20			5.0	AAW-0413-50

ご注文個数 50個~