

D-L/D-LB/T-L/PE-L (ツバ厚)

●ブッシュ ●bushing ●护线环

スペーサー
の選定

1 黄銅
スペーサー

2 ジュラコン
スペーサー

3 ステンレス
スペーサー

4 スチール
スペーサー

5 PPS
スペーサー

6 PBT
スペーサー

7 エコ
スペーサー

8 アルミ
スペーサー

9 ベーク
スペーサー

10 ナイロン/レ
ン
スペーサー

11 ビーク
スペーサー

12 ABS
スペーサー

13 LED取付
スペーサー

14 D-Sub取付
スペーサー

15 PTFE
スペーサー

16 セラミック/ガス
スペーサー

17 チタン
スペーサー

18 ポリカーボネ
ート
スペーサー

19 ガラエボ
スペーサー

20 樹脂
ワッシャー

21 ゴム
ワッシャー

22 金属
ワッシャー

23 樹脂
ブッシュ

24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット

25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー

26 ビンヘッダー
丸ピン

26 ビンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット

29 ローレット
ツマミ・ナット


30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト

ツバ厚ブッシュ

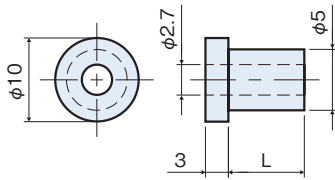

※PEEKのみ公差±0.15

材質	POM	POM黒	PTFE	PEEK
仕様	<ul style="list-style-type: none"> 材質/ジュラコン (POM) 色 / 乳白色 熱変形温度/1.82MPa...110℃ UL規格/UL94-HB (材料) RoHS対応製品 	<ul style="list-style-type: none"> 材質/ジュラコン (POM) 色 / 黒 熱変形温度/1.82MPa...110℃ UL規格/UL94-HB (材料) RoHS対応製品 	<ul style="list-style-type: none"> 材質/PTFE 色 / 白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性 UL規格/UL94V-0相当 (材料) RoHS対応製品 	<ul style="list-style-type: none"> 材質/PEEK グレード#ケトロン®1000 色 / うす茶 熱変形温度/1.82MPa...155℃ UL規格/UL94相当V-0 (材料) RoHS対応製品
L	品番	品番	品番	品番
2.0	D2750-1020L	D2750-1020LB	T2750-1020L	PE2750-1020L
2.5	D2750-1025L	D2750-1025LB	T2750-1025L	PE2750-1025L
3.0	D2750-1030L	D2750-1030LB	T2750-1030L	PE2750-1030L
3.5	D2750-1035L	D2750-1035LB	T2750-1035L	PE2750-1035L
4.0	D2750-1040L	D2750-1040LB	T2750-1040L	PE2750-1040L
5.0	D2750-1050L	D2750-1050LB	T2750-1050L	PE2750-1050L
6.0	D2750-1060L	D2750-1060LB	T2750-1060L	PE2750-1060L
8.0	D2750-1080L	D2750-1080LB	T2750-1080L	PE2750-1080L
10.0	D2750-10100L	D2750-10100LB	T2750-10100L	PE2750-10100L
12.0	D2750-10120L	D2750-10120LB	T2750-10120L	PE2750-10120L

ご注文個数 50個～
(PEEKのみ10個～)