

# ALBT-E/ALBT-BE

●アルミボルト ●Aluminum bolt / Black anodized ●铝 螺钉

RoHS対応製品




## 仕様

- ・材質/鉛レス快削アルミ (CB156)
- ・処理/酸洗 (未記号…E)  
黒アルマイト (未記号…BE)

- 1 黄銅
- 2 ジュラコン
- 3 ステンレス
- 4 スチール
- 5 PPS
- 6 PBT
- 7 エコ
- 8 アルミ
- 9 ベーク
- 10 ナイロン/レニー
- 11 ビーク
- 12 ABS
- 13 LED取付
- 14 D-Sub取付
- 15 PTFE
- 16 セラミック/ガラス
- 17 チタン
- 18 ポリカーボネート
- 19 ガラエポ
- 20 樹脂
- 21 ゴム
- 22 金属
- 23 樹脂
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー丸ピン
- 26 ビンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト


### ALBT-0000Eボルト

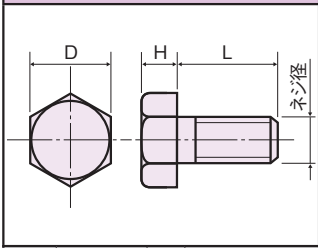

ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番
M3	0.5-5.5-2	6	ALBT-0306E
		8	ALBT-0308E
		10	ALBT-0310E
		12	ALBT-0312E
		15	ALBT-0315E

ご注文個数 10個～

### ALBT-0000BEボルト

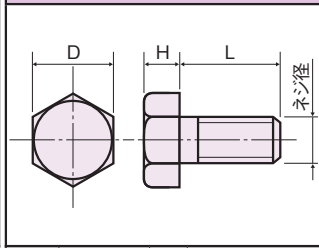

ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番
M3	0.5-5.5-2	6	ALBT-0306BE
		8	ALBT-0308BE
		10	ALBT-0310BE
		12	ALBT-0312BE
		15	ALBT-0315BE

ご注文個数 10個～