


# BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT

●金属六角ナット(黄銅/鉄/ステンレス/アルミ/チタン) ●Nut ●六角螺母(黄銅/鉄/不锈钢/铝/钛)

- 1 黄銅 スペーサー
- 2 ジュラコン スペーサー
- 3 ステンレス スペーサー
- 4 スチール スペーサー
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/レニ スペーサー
- 11 ビーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミックス/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ボリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 フッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー丸ピン
- 26 ビンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

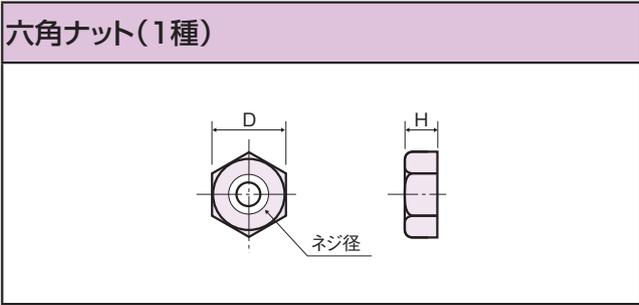

黄銅ナット	ネジ径	ピッチ	D	H	品番
●材質/黄銅	M1.7	0.35	3.0	1.2	BNT-17
●処理/ニッケルメッキ	M2	0.4	4.0	1.6	BNT-02
・RoHS対応製品	M2.5	0.45	5.0	2.0	BNT-25
	M2.6	0.45	5.0	2.0	BNT-26
	M3	0.5	5.5	2.4	BNT-03
	M4	0.7	7.0	3.2	BNT-04
	M5	0.8	8.0	4.0	BNT-05
	M6	1.0	10.0	5.0	BNT-06

ご注文個数 50個～

黄銅ナット	ネジ径	ピッチ	D	H	品番
●材質/黄銅	#4-40		5.0	2.4	BNT-440
●処理/ニッケルメッキ					
・RoHS対応製品					

ご注文個数 50個～

黄銅ナット	ネジ径	ピッチ	D	H	品番
●材質/黄銅	M3	0.5	5.5	2.4	BNT-03B
●処理/黒ニッケルメッキ	M4	0.7	7.0	3.2	BNT-04B
・RoHS対応製品					

ご注文個数 50個～

鉄ナット	ネジ径	ピッチ	D	H	品番
●材質/鉄	M2	0.4	4.0	1.6	FNT-02E
●処理/三価クロムクロメート	M2.6	0.45	5.0	2.0	FNT-26E
・RoHS対応製品	M3	0.5	5.5	2.4	FNT-03E
	M4	0.7	7.0	3.2	FNT-04E
	M5	0.8	8.0	4.0	FNT-05E

ご注文個数 50個～

ステンレスナット	ネジ径	ピッチ	D	H	品番
●材質/ステンレス	M2	0.4	4.0	1.6	UNT-02
●処理/生地	M2.5	0.45	5.0	2.0	UNT-25
・RoHS対応製品	M2.6	0.45	5.0	2.0	UNT-26
	M3	0.5	5.5	2.4	UNT-03
	M4	0.7	7.0	3.2	UNT-04
	M5	0.8	8.0	4.0	UNT-05

ご注文個数 50個～

ステンレスナット	ネジ径	ピッチ	D	H	品番
●材質/ステンレス	M3	0.5	5.5	2.4	UMNT-03
SUS316L	M4	0.7	7.0	3.2	UMNT-04
●処理/生地	M5	0.8	8.0	4.0	UMNT-05
・RoHS対応製品					

ご注文個数 50個～

アルミナット	ネジ径	ピッチ	D	H	品番
●材質/アルミ	M3	0.5	5.5	2.4	ANT-03
●処理/生地	M4	0.7	7.0	3.2	ANT-04
・RoHS対応製品	M5	0.8	8.0	4.0	ANT-05
	M6	1.0	10.0	5.0	ANT-06

ご注文個数 50個～

チタンナット	ネジ径	ピッチ	D	H	品番
●材質/純チタン	M3	0.5	5.5	2.4	TINT-03
●処理/脱脂	M4	0.7	7.0	3.2	TINT-04
・RoHS対応製品	M5	0.8	8.0	4.0	TINT-05
	M6	1.0	10.0	5.0	TINT-06
	M8	1.25	13.0	6.5	TINT-08
	M10	1.5	17.0	8.0	TINT-10
	M12	1.75	19.0	10.0	TINT-12

ご注文個数 10個～