


●LED取付スペーサー (連続取付、縦横兼用型) ●Spacer for round LEDs (10 coupled blocks) ●LED間隔柱 (連続固定、縦横兼用型)

仕様

- ・材質 / PBT (グレード#1184G)
- ・色 / 黒
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...200℃
- ・UL規格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品

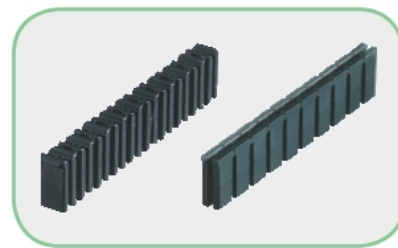

LDZ-700C (3φ、5φ 2、3本足用)		L	品番	L	品番
	3	LDZ-703C	15	LDZ-715C	
	3.5	LDZ-703.5C			
	4	LDZ-704C			
	4.5	LDZ-704.5C			
	5	LDZ-705C			
	6	LDZ-706C			
	7	LDZ-707C			
	8	LDZ-708C			
	9	LDZ-709C			
	10	LDZ-710C			
	11	LDZ-711C			
	12	LDZ-712C			
	13	LDZ-713C			
	14	LDZ-714C			

ご注文個数 50個～

LDZ-300C (2本足用)		L	品番	L	品番
	3	LDZ-303C	15	LDZ-315C	
	3.5	LDZ-303.5C			
	4	LDZ-304C			
	4.5	LDZ-304.5C			
	5	LDZ-305C			
	6	LDZ-306C			
	7	LDZ-307C			
	8	LDZ-308C			
	9	LDZ-309C			
	10	LDZ-310C			
	11	LDZ-311C			
	12	LDZ-312C			
	13	LDZ-313C			
	14	LDZ-314C			

ご注文個数 50個～


特徴



## LDZ-C ●LED取付スペーサー (連続取付、縦横兼用型)

### 連続取り付けのLEDスペーサー

- 丸型LEDスペーサー・角型LEDスペーサー用の2種類です。
- 10P連結・ピッチ5.08で、3φ、5φのLEDを無駄なく連結。
- 10P以下は任意の数で簡単にカット(カット工具不要)
- 縦、横兼用
- LED頭径は3φ、5φを使用できます。
- 角型(2本足専用) 丸型(2本足、3本足兼用)

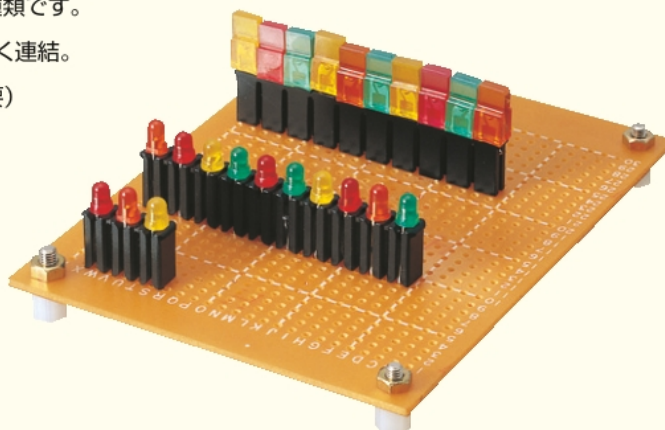

スペーサーの選定

黄銅スペーサー	1
ジュラコンスペーサー	2
ステンレススペーサー	3
スチールスペーサー	4
PPSスペーサー	5
PBTスペーサー	6
エコスペーサー	7
アルミスペーサー	8
ベークスペーサー	9
ナイロンレコースペーサー	10
ビークスペーサー	11
ABSスペーサー	12
LED取付スペーサー	13
D-Sub取付スペーサー	14
PTFEスペーサー	15
セラミックス・ガラススペーサー	16
チタンスペーサー	17
ポリカーボネートスペーサー	18
ガラエポスペーサー	19
樹脂ワッシャー	20
ゴムワッシャー	21
金属ワッシャー	22
樹脂ブッシュ	23
樹脂ネジ/ボルト/ナット	24
金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー	25
ピンヘッダー丸ピン	26
ピンヘッダー角ピン	26
基板用端子	27
インサートナット	28
ローレットツマミ・ナット	29
精密シャフト	30
全ネジ	31
光ファイバー保護チューブ	32
ばねポスト	33