



ドレネジ継手一覧表

※はJIS B 2303にないものですがご注文に応じ製作しています。
○は受注生産品です。納期について、あらかじめご照会ください。

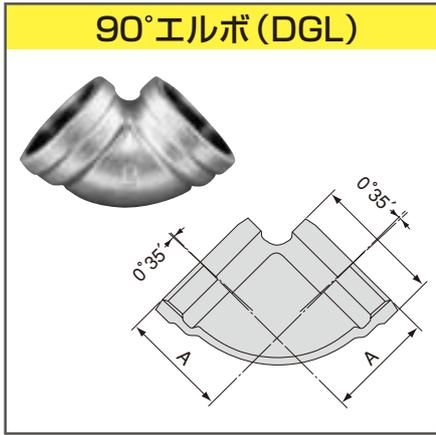


(単位mm)

呼び	中心から端面までの距離A
1 ¼	44
1 ½	49
2	58
2 ½	70
3	80
4	99
5	118
6	135

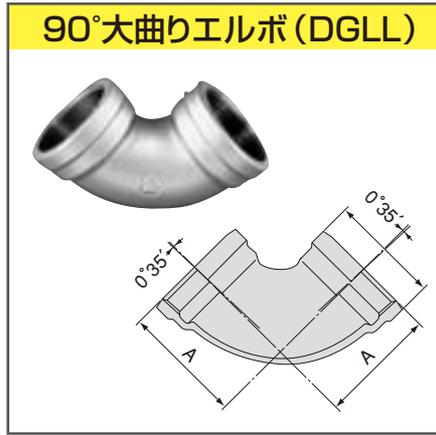


(単位mm)

呼び	中心から端面までの距離A
1 ¼	57
1 ½	63
2	76
2 ½	92
3	106
4	132
5	158
6	182

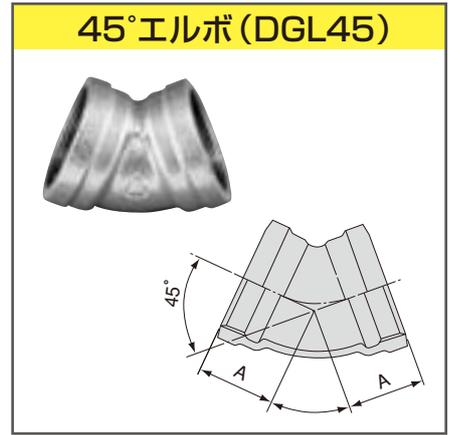


(単位mm)

呼び	中心から端面までの距離A
1 ¼	33
1 ½	36
2	42
2 ½	50
3	56
4	68
5	79
6	89

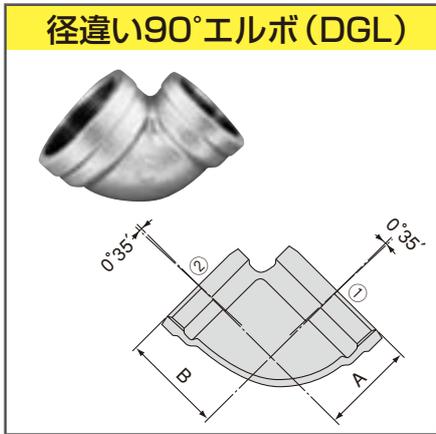


(単位mm)

呼び ①×②	中心から端面までの距離	
	A	B
※ 1 ½×1 ¼	45	48
※ 2×1 ½	52	55
※ 2 ½×2	60	65
※ 3×2	64	74
※ 3×2 ½	73	77
※ 4×2 ½	77	92
※ 4×3	84	95

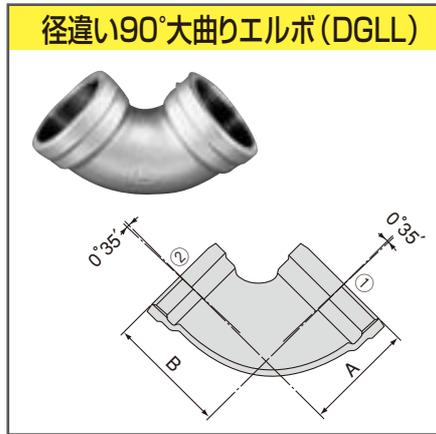

(単位mm)

呼び ①×②	中心から端面までの距離	
	A	B
※ 2×1 ½	68	74
※ 2 ½×2	82	90
※ ○ 4×2 ½	110	125
※ 4×3	118	127

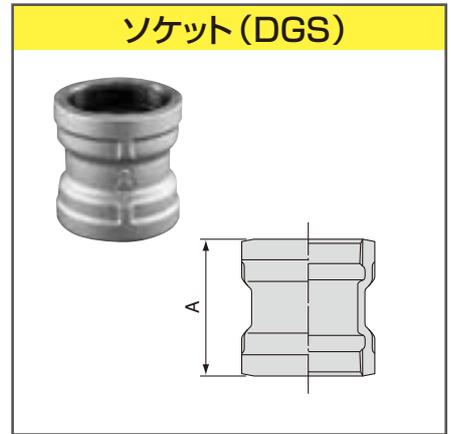

(単位mm)

呼び	A
1 ¼	60
1 ½	65
2	75
2 ½	85
3	90
4	105
5	115
6	125