


* 印は「JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製管継手」規格外品です。
○印は受注生産品です。

製作範囲一覧表

1 エルボ(バンド付) (WS-BL)
Elbows, 90°, banded, equal

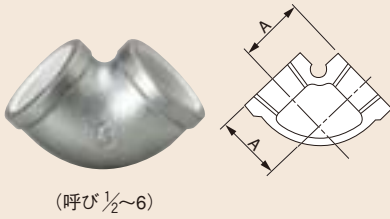


(呼び 1/2~6)

(単位: mm)

呼び径 (A)	呼 び	中心から端面 までの距離
		A
15	1/2	27
20	3/4	32
25	1	38
32	1 1/4	46
40	1 1/2	48
50	2	57
65	2 1/2	69
80	3	78
100	4	97
125	5	113
○ 150	6	132

2 45°エルボ(バンド付) (WS-BL45)
Elbows, 45°, banded

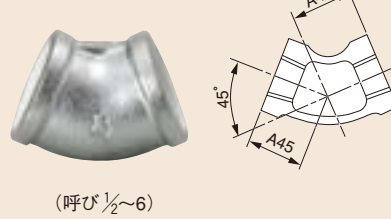


(呼び 1/2~6)

(単位: mm)

呼び径 (A)	呼 び	中心から端面 までの距離
		A45
15	1/2	21
20	3/4	25
25	1	29
32	1 1/4	34
40	1 1/2	37
50	2	42
65	2 1/2	49
80	3	54
100	4	65
○ 125	5	74
○ 150	6	82

3 ソケット(バンド付) (WS-BS)
Sockets, banded, with ribs

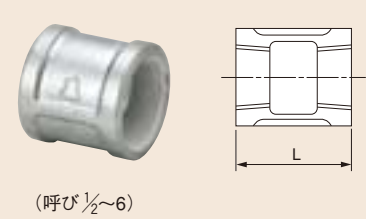


(呼び 1/2~6)

(単位: mm)

呼び径 (A)	呼 び	面間寸法
		L
15	1/2	35
20	3/4	40
25	1	45
32	1 1/4	50
40	1 1/2	55
50	2	60
65	2 1/2	70
80	3	75
100	4	85
125	5	95
○ 150	6	105

4 T(バンド付) (WS-BT)
Tees, banded, equal

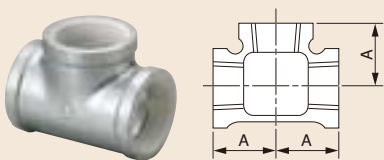


(呼び 1/2~6)

(単位: mm)

呼び径 (A)	呼 び	中心から端面 までの距離
		A
15	1/2	27
20	3/4	32
25	1	38
32	1 1/4	46
40	1 1/2	48
50	2	57
65	2 1/2	69
80	3	78
100	4	97
125	5	113
○ 150	6	132

5 キャップ(バンド付) (WS-BCA)
Caps, banded

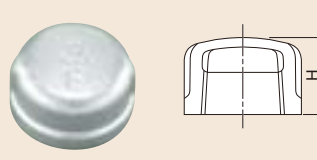


(呼び 1/2~6)

(単位: mm)

呼び径 (A)	呼 び	高 さ H
15	1/2	20
20	3/4	24
25	1	28
32	1 1/4	30
40	1 1/2	32
50	2	36
65	2 1/2	42
80	3	45
100	4	55
○ 125	5	58
○ 150	6	65

6 クロス(バンド付) (WS-BCR)
Crosses, banded, equal

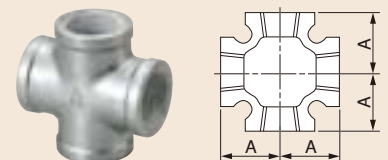

(呼び 1/2~4)

(単位: mm)

呼び径 (A)	呼 び	中心から端面 までの距離
		A
15	1/2	27
20	3/4	32
25	1	38
32	1 1/4	46
40	1 1/2	48
50	2	57
65	2 1/2	69
80	3	78
100	4	97