


# 汎用タイプ

汎用タイプ

仕切弁 / ストレーナ

## 製品略号 **HM10KSS** 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

品名	材質	備考
弁箱	FCMB-S35	
	FCD-S	呼径2½・3B
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCS1	呼径2B以下
	CAC406	呼径2½・3B
弁座輪	SUS403	
ハンドル車	FCMB340	色:赤 呼径½~2B
	FCD450	色:赤 呼径2½~3B
ガスケット	H1215	呼径2½・3B
パッキン	H2200	

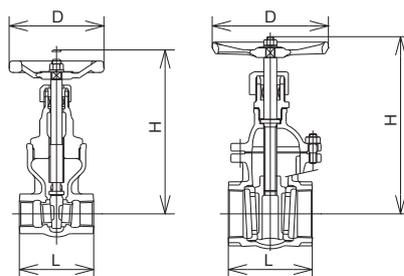


呼径(B)	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3
L	60	70	75	85	95	105	130	145
H	145	165	197	245	275	320	280	310
D	70	70	90	120	120	140	180	180

面間寸法: ½~2BはJIS B 2051。2½、3Bは当社規定。接続部規格 JIS B 0203

## 製品略号 **HM10KFS** 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCS1	
弁座輪	SUS403	
ハンドル車	FCMB340	色:赤
パッキン	H2200	

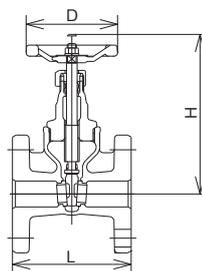


呼径(A)	15	20	25	32	40	50
L	90	100	110	120	130	140
H	145	145	165	197	245	275
D	80	80	80	90	120	120

面間寸法:JV4-2。接続部規格 JIS B 2239 10K FF

## 製品略号 **HM10KST** 汎用10Kタイプ ストレーナ ねじこみ形

品名	材質	備考
弁箱	FCMB-S35	
ふた	FCMB270	
スクリーン	SUS304	20メッシュ
L形リング	SUS304	
スプリング	SWC	
プラグ	S20C	呼径¼~¼B
	FCMB270	呼径1~2B

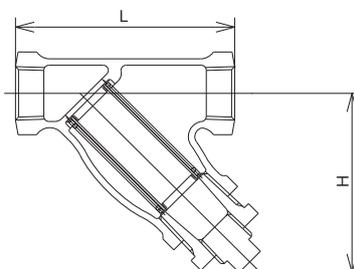

呼径(B)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
L	65	70	85	85	100	120	135	160
H	54	55	70	75	82	94	106	125

接続部規格 JIS B 0203