


# 20Kタイプ

製品略号 **M20KSS**

**20Kタイプ**

仕切弁 **ねじこみ形 B・Bタイプ**

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCS1	
弁座輪	SUS403	
ハンドル車	FCMB340	色:茶
ガスケット	H1215	
パッキン	H350+H2200	

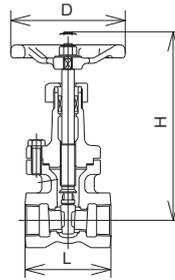

呼径(B)	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
L	70	80	90	100	110	120
H	172	184	213	232	264	298
D	80	100	120	120	140	140


部:JV4-4適合。接続部規格:JIS B 0203

製品略号 **M20KFS**

**20Kタイプ**

仕切弁 **フランジ形 B・Bタイプ**

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCS1	
弁座輪	SUS403	
ハンドル車	FCMB340	色:茶
ガスケット	H1215	
パッキン	H350+H2200	

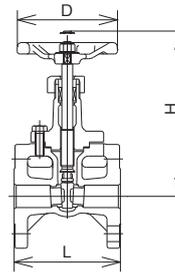

呼径(A)	15	20	25	32	40	50
L	108	117	127	140	165	178
H	172	184	213	232	264	298
D	80	100	120	120	140	140


部:JV4-4適合。接続部規格:JIS B 2239 20K RF

製品略号 **M20KFSO**

**20Kタイプ**

仕切弁 **フランジ形 外ねじB・Bタイプ**

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCS1	呼径25・40~65・125~200A
	SUS403	呼径32・80・100A
	SCPH2	13Crステンレス溶着 呼径250・300A
弁座輪	SUS403	
ハンドル車	FCD450	色:茶
ガスケット	H1215	
パッキン	H350+H2200	

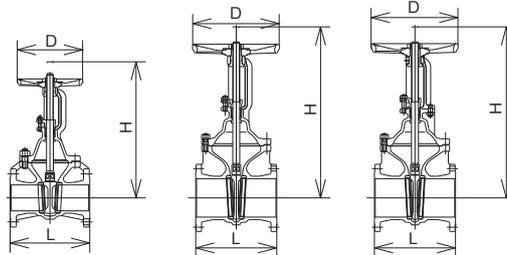

呼径(A)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	160	170	190	216	241	283	305	381	403	419	457	502
H	281	300	328	383	442	502	591	698	819	1026	1238	1440
D	160	160	160	180	180	224	250	300	315	450	560	630


部:JV4-5適合。接続部規格:JIS B 2239 20K RF

製品略号 **M20KFSHO**

**20Kタイプ**

仕切弁 **フランジ形 外ねじB・Bタイプ 高温仕様**

品名	材質	備考
弁箱	FCD-S	
ふた	FCD-S	
弁棒	SUS403	
弁体	SCS1	ハードフェーシング 呼径25・40~65・125~200A
	SUS403	ハードフェーシング 呼径32・80・100A
	SCPH2	ハードフェーシング 呼径250・300A
弁座輪	SUS403	ハードフェーシング 呼径25~100A
	S28C	ハードフェーシング 呼径125~300A
ハンドル車	FCD450	色:茶
ガスケット	H1215	
パッキン	H350+H2200	

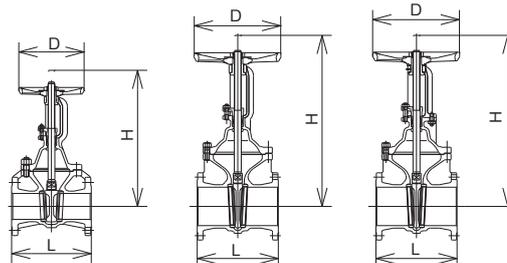

呼径(A)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	160	170	190	216	241	283	305	381	403	419	457	502
H	281	300	328	383	442	502	591	698	819	1026	1238	1440
D	160	160	160	180	180	224	250	300	315	450	560	630

部:JV4-5適合。接続部規格:JIS B 2239 20K RF

△指示版:FSHO表示

20Kタイプ  
仕切弁