

フルHDモニターとカメラを一体化 パソコン不要のオールインワンカメラ

L-860 モニター付カメラ

166,320円(154,000)

11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。

電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。



撮像素子	1/3" CMOSイメージセンサ
有効画素数	1920×1080 (200万画素)
保存画素数	静止画 1920×1080 (200万画素) 動画 1920×1080 (200万画素)
記録ファイル形式	静止画:JPG / 動画:AVI
記録媒体	SD/SDHCメモリーカード (最大32GB)
フレームレート	最大30fps
レンズマウント	Cマウント
モニター	グレア(光沢)液晶IPS方式 サイズ 11.6型ワイド 解像度 1920×1080 (200万画素)
ソフトウェア	専用OS搭載 基本機能 プレビュー、静止画・動画撮影 表示機能 デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、白黒表示、ライン表示、HDR表示 調整機能 露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ軽減、RGB
電源	DC12V (ACアダプター付)
消費電力	7.8W
外形寸法	282(W)×202(H)×62(D)mm (突起物含まず)
重量	610g


■ワイヤレスマウス・SDHCメモリーカード(4GB)・ACアダプター付

50mmマウントベース

Cマウント

モニターを90度まで
無段階に傾けられます。

カメラネジ

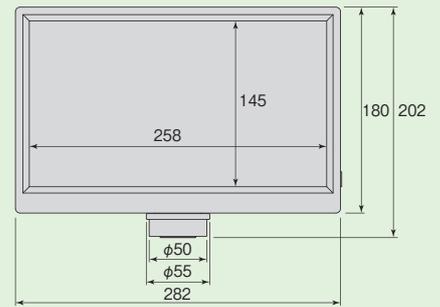

プレビュー・撮影・画像表示が可能

画像比較




保存した画像と、撮影中の映像を2画面で表示。良品見本を撮影し、比較検査などに活用できます。

ライン表示



垂直・水平方向に、それぞれ8本まで、ラインを表示できます。ワークの位置決め等に役立ちます。

画質調整

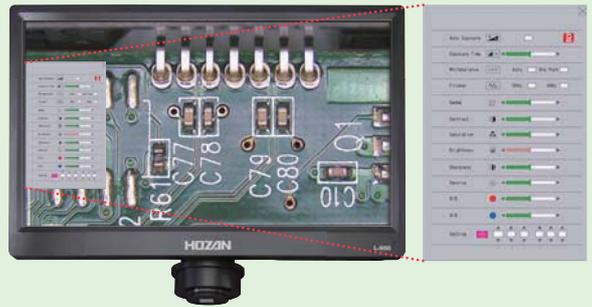

明るさや色合いなどを簡単に調整できます。

デジタルズーム*




1倍



10倍

1~10倍まで、無段階で表示映像の拡大/縮小ができます。
*観察時のみ有効。撮影した静止画・動画にはデジタルズームは適用されません。

HDR (ハイダイナミックレンジ) 表示

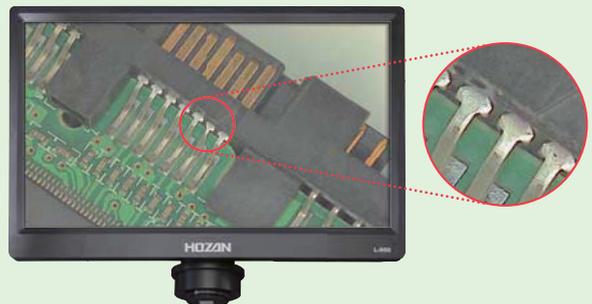

HDR機能を使用すると、明暗部のバランスを自動調整し、明るさを保ちつつ、ざらつきを抑えられます。