


S/Cディスク(セラミックタイプ)、S/Cディスク

※S/Cディスク(セラミックタイプ)の裏布は青色です。

…ディスクグラインダー



品番	直径×穴径 (mm)	最高使用回転数	色	粒度分布													包装 単位	希望小売価格
				36	46	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800		
●S/Cディスク(セラミックタイプ) SCCD10016-C	100×16	13,000r.p.m.	茶	荒目													10	810円
●S/Cディスク(セラミックタイプ) SCCD10016-M	100×16	13,000r.p.m.	エンジ	中目													10	810円
●S/Cディスク SCD10016-C	100×16	13,000r.p.m.	茶	荒目													10	740円
●S/Cディスク SCD10016-M	100×16	13,000r.p.m.	エンジ	中目													10	740円
●S/Cディスク SCD10016-F	100×16	13,000r.p.m.	青	細目													10	740円

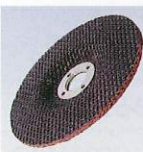

S/Cディスク 専用パット

※取付方法は、45ページ〈工具への取付け方〉をご覧ください。

品番:SCD-PD

●〈直径96×穴径15mm〉 希望小売価格 150円

55 GO! GO!
パック
用途に合わせて使える
5種類揃った
パック!



セット内容

- セラミックタイプ荒目〈茶色〉…2枚
- セラミックタイプ中目〈エンジ〉…2枚
- 荒目〈茶色〉…2枚
- 中目〈エンジ〉…2枚
- 細目〈青色〉…2枚
- 専用パット〈φ96・φ68〉…各1枚

品番:SCD-GO

サイズ:100×16

入数:10枚+専用パット各1枚

希望小売価格/7,680円