

## 軽荷重用(30kg以下)

### フリーローラ



パイプ部材質……STKM  
パイプ部表面処理……  
三価クロメート処理

ご注文例：**ARI - 38 42 - パイプ寸法 (mm) - オプション仕様**  
**ART - 42 - パイプ寸法 (mm) - オプション仕様**  
**ARR**

※ゴムライニング仕様の表示について

ARI - 38 - 200 - NR 420 A

ゴムの材質を表します。

 
アイドラーの仕上り外径を表します。  
注) 仕上り外径×10で表しています。

ゴムライニングの形状を表します。


詳細は下記をご参照ください。

#### ●ストレート用

φ38 ARI-38




φ42.7 ARI-42

 


#### ●カーブ用

内R900mm 小径φ42 ART-42

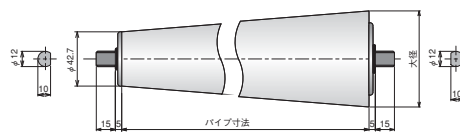

内R500mm 小径φ42 ARR-42

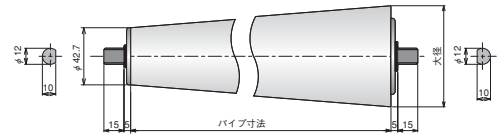

### フリーローラ・オプション

#### ●ゴムライニング仕様



#### ■ゴムの種類

種類	色	用途	表記
天然ゴム	黒	一般用	NR
ウレタンゴム	灰	耐摩耗性	UR
ニトリルゴム	黒	耐油性	NB
ネオプレンゴム	黒	耐熱・耐候性	CR

#### ■仕上り外径 (一般仕様)

 
パイプ径	ライニング厚	仕上り外径	表記
φ38	t2	φ42	420
φ42.7	t3	φ48.7	487

#### ■ゴムライニング形状

表記  
A 全面ゴムライニング




表記  
B 両端50mm幅ゴムライニング



※その他のゴムライニング形状も可能です。

#### ●パワーモータ連動用

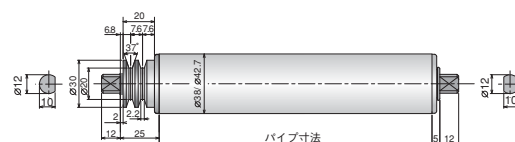

Vプーリ仕様用 VP

プーリ部材質…ZDC2