




# ドライリント — ミニチュアタイプ — TK-04...

ドライリント

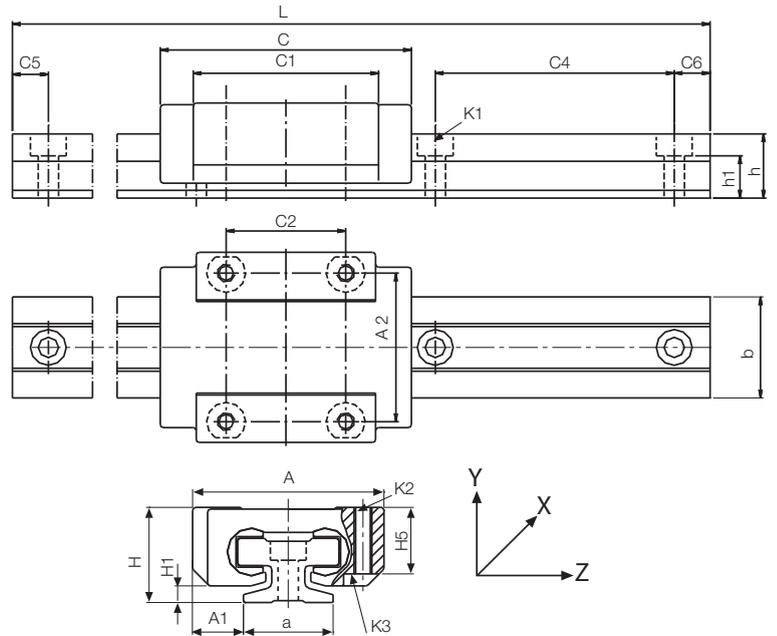

- メンテナンス不要、無潤滑運転
  - サイズは3種類
  - キャリッジはクロメート処理の垂鉛ダイキャスト
  - スライド部はイグリデュールJポリマー製
  - 硬質アルマイト処理アルミニウム製レール
  - 取付け高さ・巾が小さい
  - 優れた耐食性
  - 標準穴配置 対称 C5 = C6
- \*コーティング厚さにより色が多少異なります。

## ドライリント ミニチュアタイプ レール

製品番号	重量 [kg/m]	L [mm]	a [mm]	C4		C5		C6		h [mm]	h1 [mm]	K1部 ボルト DIN 912	b [mm]	ly [mm <sup>2</sup> ]	lz [mm <sup>2</sup> ]	Wby [mm <sup>2</sup> ]	Wbz [mm <sup>2</sup> ]
				最大	最小	最大	最小	最大									
				[-0.2]													
TS-04-09	0.11	2000	9	20	5	14.5	5	14.5	6.3	4.6	M 2	9.6	252	169	52	49	
TS-04-12	0.20	2000	12	25	5	19.5	5	19.5	8.6	5.9	M 3	13	856	574	132	120	
TS-04-15	0.33	3000	15	40	10	29.5	10	29.5	10.8	7.0	M 3	17	2420	1410	285	239	


注文例：TS-04-09を0.2mで発注の場合、TS-04-09、200 と記入  
取付け穴のないレールをご注文の際は、「取付け穴なし」を末尾に加えてください。

## ドライリント ミニチュアタイプ キャリッジ

製品番号	重量 [g]	H [mm]	A [mm]	C [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	H1 [mm]	H5 [mm]	K2 ねじ	最大 トルク [Ncm]	K3部 ボルト DIN 912					
														±0.2	-0.2	±0.3	±0.35	±0.35
TW-04-09	17	10	20	29	5.5	15	18	13	1.7	7.2	M 2	25	(M 2)					
TW-04-12	34	13	27	34	7.5	20	22	15	2.2	9.5	M 3	50	M 2 (M 3)					
TW-04-15	61	16	32	42	8.5	25	31	20	2.8	11	M 3	50	M 2 (M 3)					

( M...) = 内径変更後  
注文例: TW-04-09 : ミニチュアタイプキャリッジ  
TW-04-09, LLy : y方向のフローティングベアリング付ミニチュアタイプキャリッジ  
TW-04-09, LLz : z方向のフローティングベアリング付ミニチュアタイプキャリッジ

## ドライリントTK-04 組立品 (キャリッジ+レール)

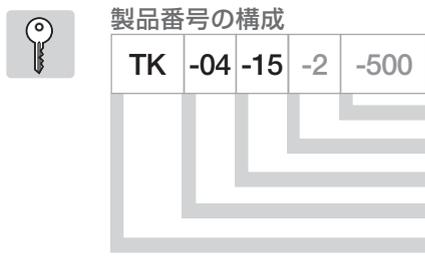

レールの長さ(mm)  
キャリッジの数  
サイズ  
型  
組立品

この注文例 (TK-04-15-2、500) は、サイズ15、キャリッジ2個、レールの長さが500mmのドライリント組立品を示しています。  
ご注文の記号TK-04-15-2、500、LLy は、y方向のフローティングベアリング付組立品を意味します。

電話：03-5819-2030  
FAX：03-5819-2055

イグス株式会社

インターネット：www.igus.co.jp  
E-mail：info@igus.co.jp