


隔壁締付ソケット

BULKHEAD FEMALE CONNECTOR

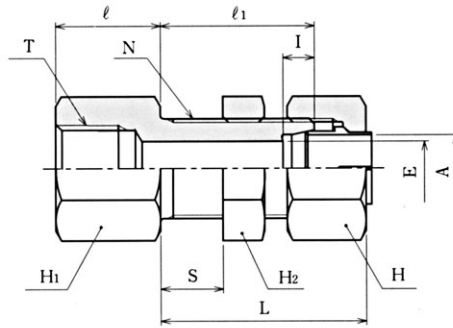

単位：mm

継手の呼び	適用管 外径A	(Rc) T	E	六角対辺			I	l ₁	l	手じめ L(約)	N	最大S	重量 (kg)
				H ₁	H ₂	H							
KSS06-010E	6	1/8	4	17	17	14	7	32	13	42.5	M12×1.5	13	0.060
KSS06-020E	6	1/4	4	17	17	14	7	32	13	42.5	M12×1.5	13	0.068
KSS08-010E	8	1/8	6	19	19	17	7	32	18	42.5	M14×1.5	13	0.095
KSS08-020E	8	1/4	6	19	19	17	7	32	18	42.5	M14×1.5	13	0.083
KSS10-020E	10	1/4	8	19	22	19	7	32	18	43.5	M16×1.5	13	0.099
KSS10-030E	10	3/8	8	24	22	19	7	32	20	43.5	M16×1.5	13	0.122
KSS12-020E	12	1/4	10	22	24	22	7	32	18	43.5	M18×1.5	13	0.112
KSS12-030E	12	3/8	10	24	24	22	7	32	20	43.5	M18×1.5	13	0.134
KSS15-030E	15	3/8	12	27	27	27	7.5	37	20	49.5	M22×1.5	15	0.181
KSS15-040E	15	1/2	12	30	27	27	7.5	37	25	49.5	M22×1.5	15	0.234
KSS16-030E	16	3/8	13	30	30	27	7.5	37	20	49.5	M24×1.5	15	0.265
KSS16-040E	16	1/2	13	30	30	30	7.5	37	25	49.5	M24×1.5	15	0.275
KSS18-040E	18	1/2	14	30	32	32	8	39	25	51.5	M26×1.5	15	0.299
KSS20-040E	20	1/2	17	36	36	36	8	39	25	51.5	M28×1.5	15	0.445
KSS20-060E	20	3/4	17	36	36	36	8	39	27	51.5	M28×1.5	15	0.369
KSS22-060E	22	3/4	18	36	36	36	9	39	27	51.5	M30×1.5	15	0.381
KSS25-060E	25	3/4	20	41	41	41	10	39	27	52.5	M35×1.5	15	0.539
KSS25-080E	25	1	20	46	41	41	10	39	31	52.5	M35×1.5	15	0.608
KSS28-080E	28	1	22	46	46	46	10	41	31	55	M38×1.5	15	0.706
KSS30-080E	30	1	25	46	46	46	10	41	31	55.5	M40×1.5	15	0.682
KSS30-100E	30	1 1/4	25	55	46	46	10	41	35	55.5	M40×1.5	15	0.830
KSS35-100E	35	1 1/4	28	55	50	55	11	43	35	60.5	M45×1.5	15	1.040

△注意：この形式の継手は障壁貫通を目的としたもので、強振動の発生する個所、或いは接続ホースの圧力変動が大きい個所では配管クランプ等、振動対策（継手に掛かる発生応力を軽減するため）が必要です。

注. 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。