


銅ガスケット

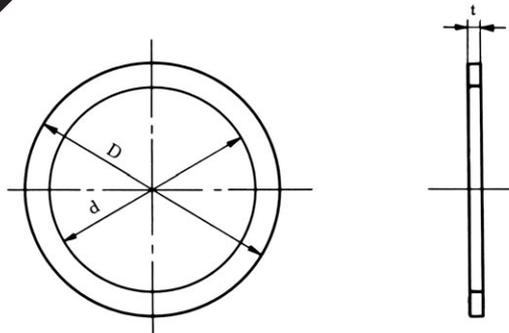


単位：mm

| 継手の呼び | 対応ねじ | d | D | t |
|---------|---------|------|----|---|
| KP-A-01 | G 1/8 | 10 | 18 | 2 |
| KP-A-03 | G 1/4 | 14 | 22 | 2 |
| KP-A-05 | G 3/8 | 17 | 26 | 2 |
| KP-A-07 | G 1/2 | 21.5 | 32 | 2 |
| KP-A-11 | G 3/4 | 27 | 38 | 2 |
| KP-A-16 | G 1 | 34 | 42 | 2 |
| KP-A-20 | G 1 1/4 | 43 | 53 | 2 |
| KP-A-23 | G 1 1/2 | 49 | 60 | 2 |
| KP-A-28 | G 2 | 61 | 72 | 2 |

注. 材質はりん脱酸銅

ボンデットシール

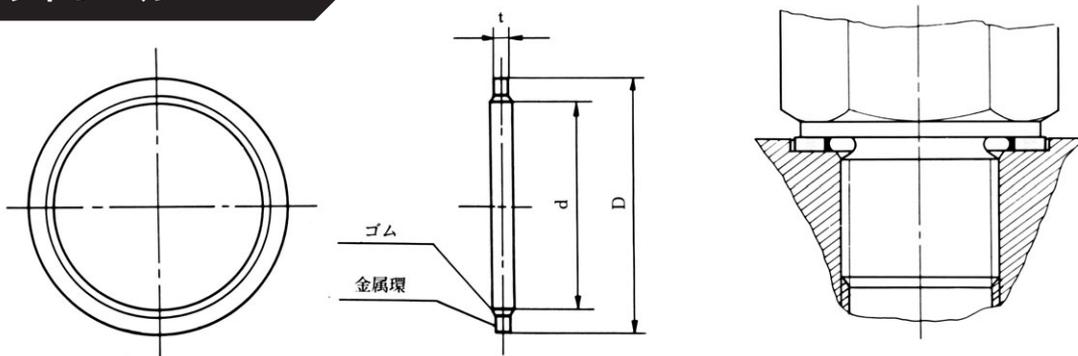

単位：mm

| 継手の呼び | 対応ねじ | d | D | t |
|---------|---------|------|------|-----|
| KP-C-01 | G 1/8 | 9.9 | 17 | 2 |
| KP-C-02 | G 1/4 | 13.3 | 20.5 | 2 |
| KP-C-03 | G 3/8 | 16.8 | 24 | 2 |
| KP-C-04 | G 1/2 | 21.1 | 29 | 2 |
| KP-C-05 | G 3/4 | 26.6 | 34.5 | 2 |
| KP-C-06 | G 1 | 33.4 | 41.5 | 2.3 |
| KP-C-07 | G 1 1/4 | 42.1 | 50.5 | 2.3 |
| KP-C-08 | G 1 1/2 | 48.0 | 57 | 2.3 |
| KP-C-09 | G 2 | 59.8 | 69 | 2.3 |

注. 1. ゴム材質はNBR、金属環はJWG3141のSPCC（冷間圧延鋼板）を標準仕様としております。
（使用温度-20°～120°℃）
2. 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。