

圧着コンタクト用工具およびアクセサリ



対応インサート:	ページ
CD	(10A) 45~53
CDD	(10A) 59~66
CDC	(16A) 73~77
CQ	(16A/10A) 69~70
CQE	(16A) 80~85
CCE	(16A) 94~104
CMCE	(16A) 134~146
CX 8/24	(16A/10A) 151
CX 6/36 *	(10A) 152
CX 12/2 *	(10A) 153
MIXO	(16A/10A) 172~184

* アンダーラインの極数用のコンタクトが、このページに記載の工具で圧着できます。

手動式圧着工具 タレットヘッド (ロケター) - 検査ゲージ



挿入工具 引抜工具 - 交換用チップ



詳細	品番	品番
10A および 16A 用圧着工具 ダニエル社 AF8 モデル (タレット別売り)	CCPZ MIL	
タレットヘッド (注参照) - 10A コンタクト用 (CDF および CDM シリーズ) - 16A コンタクト用 (CCF および CCM シリーズ)	CCTP 10 CCTP 16	
"go/no go" 検査ゲージ かしめ部分閉鎖点検用 (注参照)	CCPNP	
挿入工具 コンタクトのインサートへの挿入用 0.75mm ² までの圧着コンタクト用		CCINA
引抜工具 コンタクトのインサートからの引抜き用 - 10A コンタクト用 ① - 16A コンタクト用 ②		CCES CQES
交換チップ CCES 引抜工具用		CCPR RN




- 注:
- 1) CQ、CD、CDD、CX インサート (10A 補助コンタクト) および MIXO モジュラー (10A) 用
 - 2) CQ、CQE、CCE、CMCE (16+2 極以外) シリーズおよび MIXO モジュラー (16A) 用
CDC、CMCE (16+2 極)、CX インサート (16A コンタクトインサート CX8/24) には、3 mm マイナスドライバをご使用下さい。

位置決めタレット 国際基準 MIL-C-22520/1 に準拠

- CCPZ MIL 圧着工具に互換性があり、かつ必要不可欠なアクセサリです。コンタクトピンの位置を圧着箇所 zu 正確に合わせます。コンタクトの各シリーズには、それぞれに適合するタレットが必要となります。

"go/no go" 検査ゲージ 国際基準 MIL-C-22520/3 に準拠

- 圧着工具が基準に適合しているかを定期点検するための工具です。

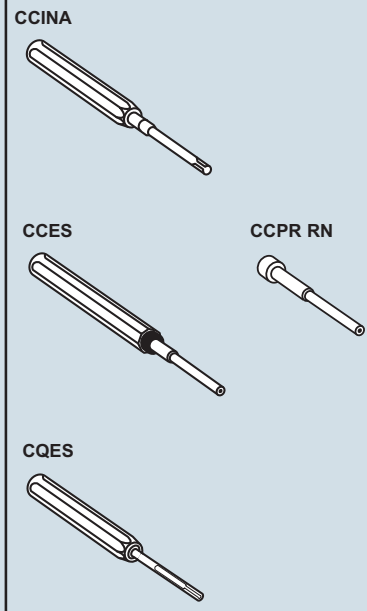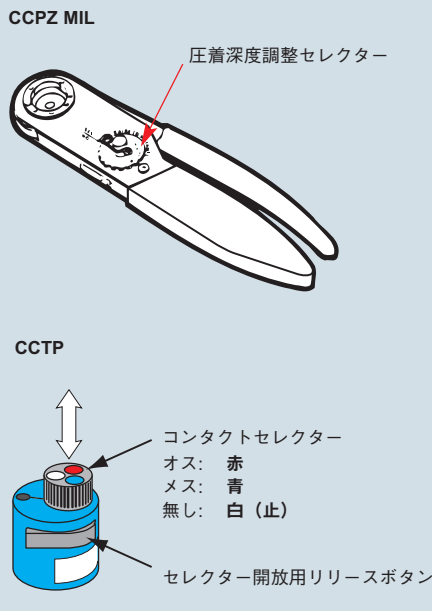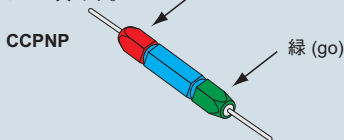

CCMA - CCFA CCMD - CCDF		0.14 mm ²	0.25 mm ²	0.34 mm ²	0.5 mm ²	0.75 mm ²	1.0 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²	3.0 mm ²	4.0 mm ²	導体断面積
オス	メス	26	24	22	20	18	17	16	14	12	12	AWG
0.3	0.3	5	5	6								
0.5	0.5		6	6	7							
0.7	0.7			6	6	7						
1.0	1.0			6	6	7	7					
1.5	1.5				6	7	7	8				
2.5	2.5					6	6	7	7			
3.0	3.0						6	7	7			
4.0	4.0								7	8		

調整セレクター
圧着深度
CCTP 16

CDMA - CDFA CDMD - CDFD		0.14 mm ²	0.25 mm ²	0.34 mm ²	0.5 mm ²	0.75 mm ²	1.0 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²	導体断面積
オス	メス	26	24	22	20	18	17	16	14	AWG
0.3	0.3	5	5	6						
0.5	0.5				6					
0.7	0.7					6				
1.0	1.0						6			
1.5	1.5							7		
2.5	2.5								7	

調整セレクター
圧着深度
CCTP 10