


# QLPDH-M

## クランプボルト(重荷重用)



標準在庫品 **RHS**

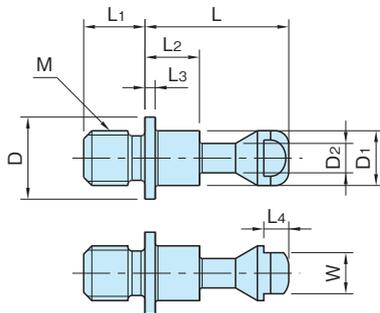

本体
SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜


品番	D <sub>1</sub>	M	L <sub>1</sub>	L	D	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	W	L <sub>4</sub>	適用 引込みクランプ	質量 (g)	価格
QLPDH400-M12	12	M12×1.75	13	38	20	21.5	2	6.5	10	4	QLPDH400R (P.174参照)	40	2,000
QLPDH400-M16		M16×2	17									55	2,000
QLPDH500-M16	16	M16×2	17	48	25	28	2.5	9.5	13	5	QLPDH500R (P.174参照)	90	2,300
QLPDH500-M20		M20×2.5	21									110	2,300

### 注意事項

お客様の仕様に合わせた特注品の製作も承ります。

### 使用例・使用方法

#### ■クランプボルト使用時の推奨ピッチ

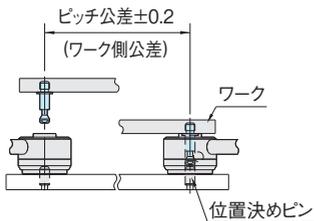

工具レスクランプ

ワンタッチクランプ

スナップクランプ

トグルクランプ

自動化クランプ

工具レスクランプ

クランプ&ストッパー

位置決め部品

ワークサポーター&スペーサー

ボルト&ナット

ワークグリッパー

バイス&バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用無線機器