


BJ213

アジャストストッパー

IMAO

標準在庫品 R#HS

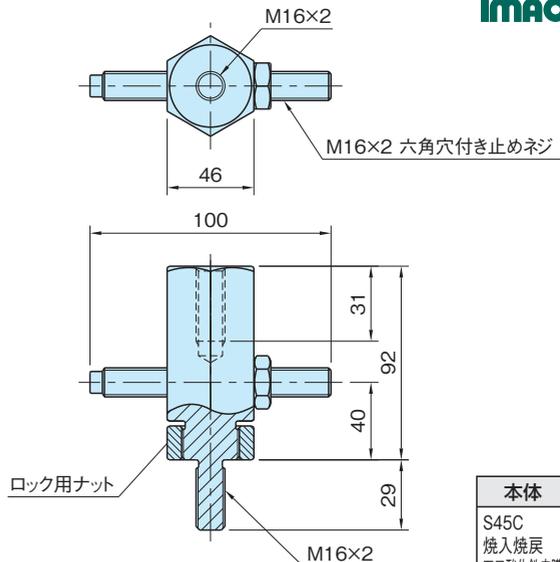

本体

S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

クランプ&ストッパー

フル
フィックス外形・内径
クランプミニ
クランプ
シリーズクランプ&
ストッパー自動化
クランプ工具レス
クランプクランプ&
ストッパー位置決め
部品ワーク
サポーター
&スベサーボルト
&ナットワーク
グリッパーバイス&
パキューム

段取り替え

ベース

吊具


工場用
無線機器

| 品番 | 質量 (g) | 価格 |
|-------------|-----------|-------|
| BJ213-16092 | 1486 | 8,400 |

使用例・使用方法

ストッパーの向きは任意の位置でロック用ナットで固定してください。

特長

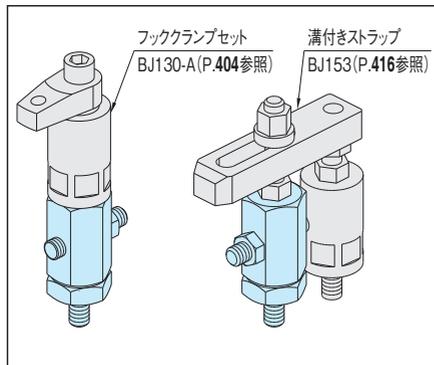

ストッパーとクランプを同一線上に配置でき、スペースの問題を解決します。